


堅木・集成材にも対応!

No.75HSM ハイス下穴錐-M

適用材 堅木・集成材・硬質建材・アルミ・樹脂・パーティクルボード

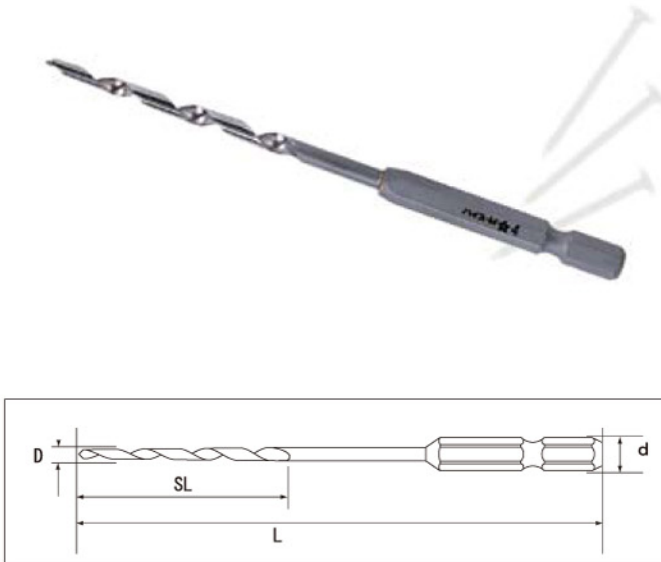

サイズ：D 寸法：全長L×ネジ丈SL×軸径d

品番	サイズ (内容)	価格 (税込)	寸法 (mm)	JAN
75HSM-SA	Aセット (3・4・5mm)	2,970 (3,118)		752711
75HSM-S030	3mm セット	2,600 (2,730)		752933
75HSM-S040	4mm セット	2,960 (3,108)		752940
75HSM-S050	5mm セット	3,350 (3,517)		752957
75HSM-030	3mm 単品	900 (945)	105×40×6.35	752735
75HSM-040	4mm 単品	1,020 (1,071)	120×55×6.35	752742
75HSM-050	5mm 単品	1,150 (1,207)	130×65×6.35	752759

(小箱) 単品 12入・セット 6入

 
75HSM-030

材質

ハイス鋼

適用機種

インパクトドライバ
電気ドリル



適正回転数

3,000回転/分以下

関連商品 ▶ P46

下穴錐にセットすれば、
下穴あけと皿取が
同時に行える



※下穴錐は別売


超硬皿取錐



外壁サイディングへの下穴あけに

No.75SD サイディング用下穴錐

適用材 サイディングボード・堅木・集成材・硬質建材・アルミ・樹脂・パーティクルボード

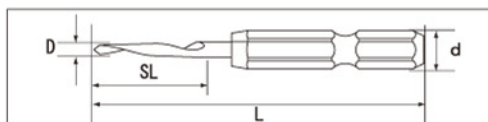


サイズ：D (mm) 寸法：全長L×ネジ丈SL×軸径d

品番	サイズ	価格 (税込)	寸法 (mm)	JAN
75SD-025	2.5	700 (735)	60×20×6.35	752872
75SD-028	2.8	700 (735)		752865

(小箱) 6入

75SD 025

こんな所に
下穴が必要です

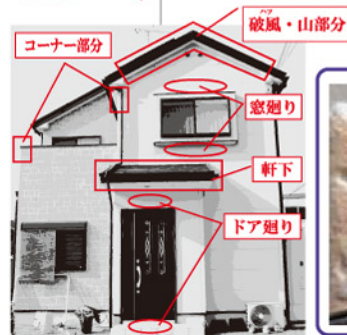

窓廻り

 


材質

ハイス鋼

適用機種

インパクトドライバ
電気ドリル



適正回転数

3,000回転/分以下

木工錐

下穴錐

座掘錐

自在錐

建築 電設

家具 家具

園芸 椎茸

木工 鉄工 非木材

補助具

手工具

在庫 僅少品