


ML-150-L

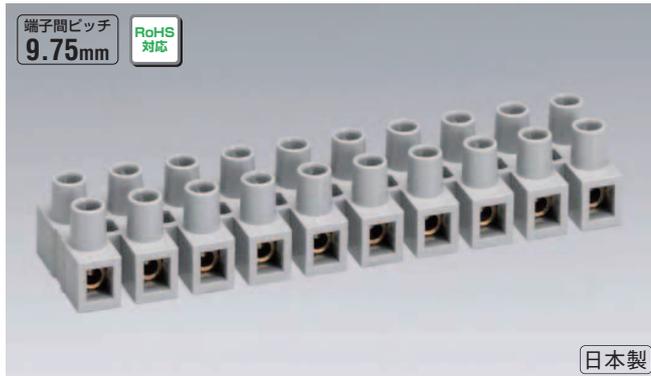


日本製

仕様

定格	380V-35A
絶縁抵抗	DC500V,600MΩ以上 / 耐電圧 AC2500V(1分間)
極数(P)	1~12
主絶縁材	P.P.(UL94V-0)
使用可能電線範囲	単線: φ 1.0mm~φ 2.6mm 燃線: 0.75mm ² ~3.5mm ²
端子ネジ	M3(押さえ込み用ネジ)
本体色	GY(グレー)
使用上の注意	①12P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②1Pは取付孔がありません。

ML-150-M

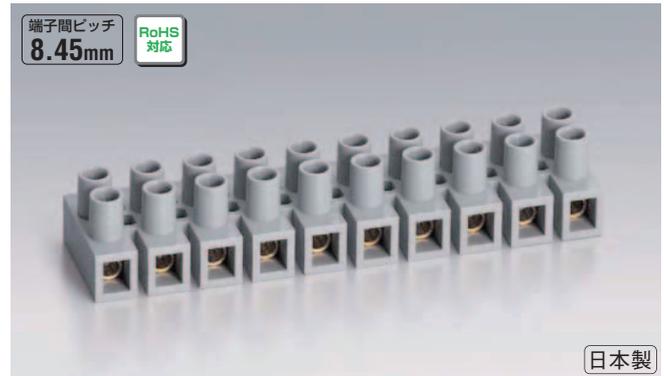


日本製

仕様

定格	380V-35A
絶縁抵抗	DC500V,600MΩ以上 / 耐電圧 AC2500V(1分間)
極数(P)	1~12
主絶縁材	P.P.(UL94V-0)
使用可能電線範囲	単線: φ 1.0mm~φ 2.6mm 燃線: 0.75mm ² ~3.5mm ²
端子ネジ	M3(押さえ込み用ネジ)
本体色	GY(グレー)
使用上の注意	①12P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②1Pは取付孔がありません。


発注型番 ▶ ML-150-L-極数

ご注文例 ▶ ML-150-L-2P (2Pでご注文の場合)

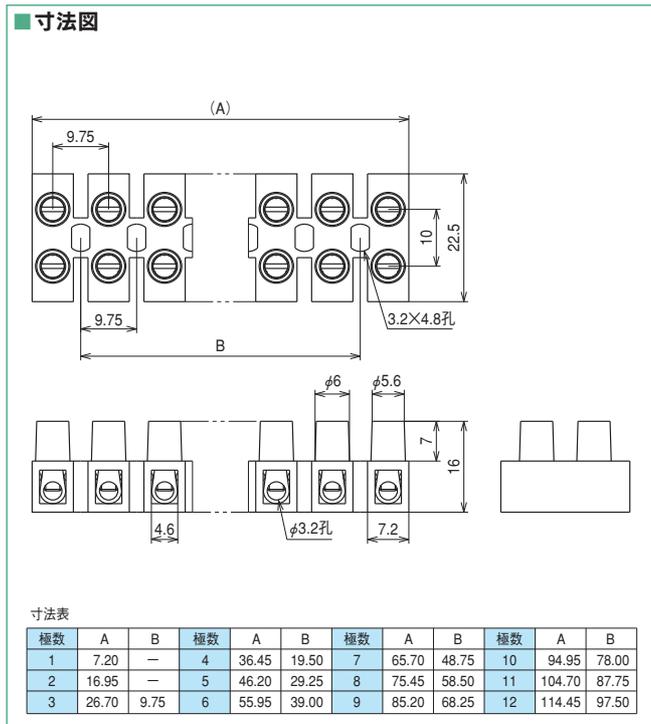

発注型番 ▶ ML-150-M-極数

ご注文例 ▶ ML-150-M-2P (2Pでご注文の場合)

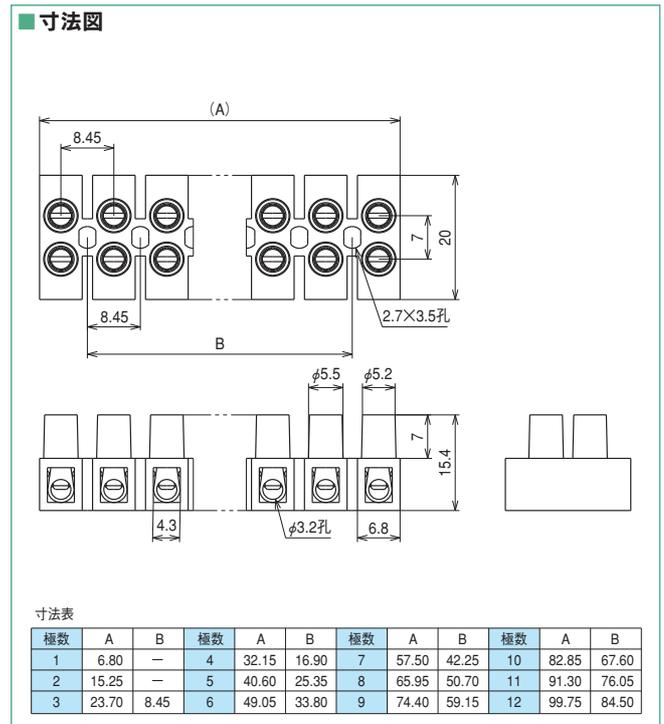

押し締め型、かかえこみ型
端子台

スクリーンレス
端子台

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・
コネクタ

スイッチ

ターミナル・
チップジャック

その他

中止品