



# ML-2015

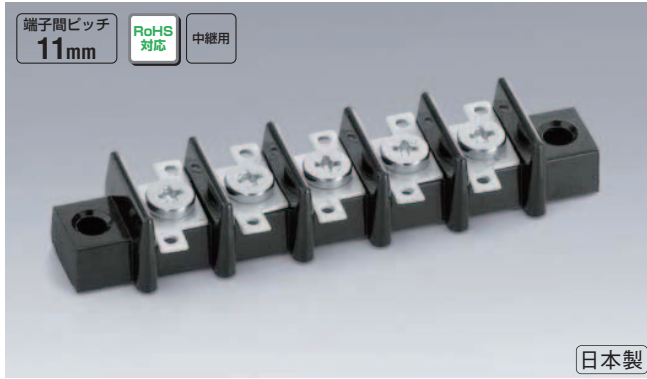

## 仕様

定格	250V-6A
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ以上 / 耐電圧 AC2000V (1分間)
極数 (P)	1~20
主絶縁材	フェノール (UL94V-0)
端子ネジ	M3×6
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
使用上の注意	①20P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段が付きます。

# ML-2015-C

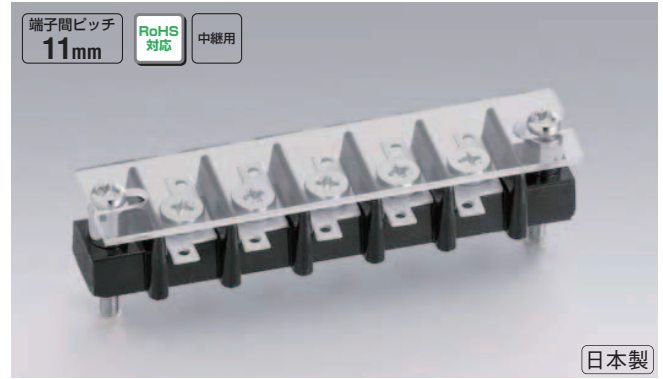

## 仕様

定格	250V-6A
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ以上 / 耐電圧 AC2000V (1分間)
極数 (P)	1~20
主絶縁材	本体: フェノール (UL94V-0)、カバー: P.V.C. (UL94V-0)
端子ネジ	M3×6
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
商品概要	①ML-2015とML-1000-C3 (カバー)、ML-1000-WB3-S×2 (取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
使用上の注意	①20P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段が付きます。

## 発注型番 ▶ ML-2015-極数

### ご注文例 ▶ ML-2015-2P (2Pでご注文の場合)

**■ 寸法図**

A, Bは本体寸法 (カバー寸法はオプション参照)

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	30.2	22.0	6	85.3	77.0	11	140.6	131.9	16	195.6	187.0
2	41.2	32.9	7	96.3	87.9	12	151.6	143.0	17	206.6	197.8
3	52.3	43.9	8	107.3	98.7	13	162.6	154.0	18	216.6	208.8
4	63.3	54.9	9	118.4	109.7	14	173.6	164.9	19	227.6	219.9
5	74.3	65.9	10	129.5	120.9	15	184.6	175.9	20	238.6	230.3

## 発注型番 ▶ ML-2015-C-極数

### ご注文例 ▶ ML-2015-C-2P (2Pでご注文の場合)

**■ 寸法図**

A, Bは本体寸法 (カバー寸法はオプション参照) 本体とカバー類はバラ出荷が原則となります。

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	30.2	22.0	6	85.3	77.0	11	140.6	131.9	16	195.6	187.0
2	41.2	32.9	7	96.3	87.9	12	151.6	143.0	17	206.6	197.8
3	52.3	43.9	8	107.3	98.7	13	162.6	154.0	18	216.6	208.8
4	63.3	54.9	9	118.4	109.7	14	173.6	164.9	19	227.6	219.9
5	74.3	65.9	10	129.5	120.9	15	184.6	175.9	20	238.6	230.3



中継型端子台  
単列型

端子台  
スクリューレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック

その他

中止品