

F-600

RoHS 対応 ワンタッチ式 ワンタッチ取付 感電防止型

UL US E101405



● B ● GY
● OR ● G

日本製

適合ヒューズ管サイズ
φ5.2×20mm

カラーボールはツمامミ色を表しています。

仕様

定格	250V-8A
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上 /耐電圧 AC2000V(1分間)
取得規格	UL規格・C-UL規格
主絶縁材	本体:フェノール(UL94V-0)、ツمامミ:P.B.T.(UL94V-0)
端子金具	ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
本体色	黒
ツمامミ色	B(黒)・GY(グレー)・OR(オレンジ)・G(緑)
取付板厚	1.0~2.0mm
推奨工具	マイナスドライバー(軸径φ3)

F-610

RoHS 対応 ワンタッチ式 ワンタッチ取付 感電防止型

UL US E101405



● B ● GY
● OR ● G

日本製

適合ヒューズ管サイズ
φ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm

カラーボールはツمامミ色を表しています。

仕様

定格	250V-8A
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上 /耐電圧 AC2000V(1分間)
取得規格	UL規格・C-UL規格
主絶縁材	本体:フェノール(UL94V-0)、ツمامミ:P.B.T.(UL94V-0)
端子金具	ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5)
本体色	黒
ツمامミ色	B(黒)・GY(グレー)・OR(オレンジ)・G(緑)
取付板厚	1.0~2.5mm
推奨工具	マイナスドライバー(軸径φ3)

ヒューズホルダー
簡型ワンタッチ式

端子台
スクリーンレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツمامミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック


その他

中止品

発注型番 ▶ F-600-色

ご注文例 ▶ F-600-G (緑でご注文の場合)

寸法図

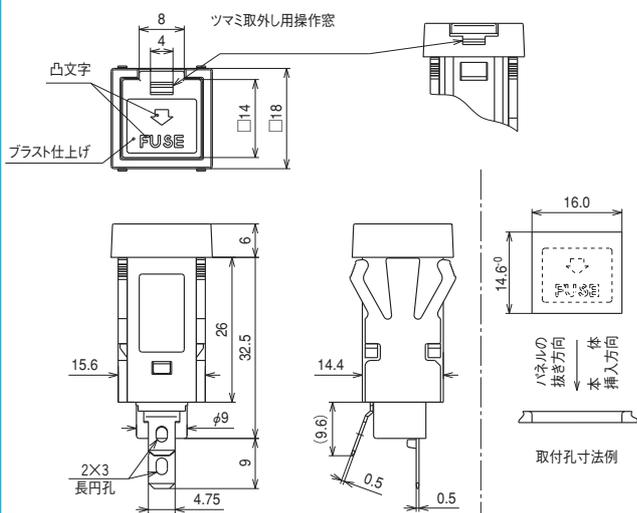

発注型番 ▶ F-610-色

ご注文例 ▶ F-610-OR (オレンジでご注文の場合)

寸法図

