

F-7101/-M/-C



仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上/耐電圧 AC1500V(1分間)
極数(P)	1
主絶縁材	本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:スチロロール
端子金具	ハンダ付け用端子
取付ネジ締付トルク	1.2N・m以下:M4ネジ
本体色	黒
カバー色	透明
商品概要	①F-7101はF-3321-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。②F-7101-CはF-7101のカバーのみの商品です。③F-7101-MはF-7101の本体のみの商品です。

F-7111



仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上/耐電圧 AC1500V(1分間)
極数(P)	1~10
主絶縁材	フェノール(UL94V-0)
端子ネジ	M3×5(バインドネジ):締付トルク 0.5N・m以下
端子金具	ネジ締付端子(M3)
取付ネジ締付トルク	1.2N・m以下:M4ネジ
本体色	黒

ヒューズホルダー 横型

端子台 スクリューレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック

その他

中止品

発注型番 ▶ F-7101

ご注文例 ▶ F-7101 (本体とカバーのセットでご注文の場合)


発注型番 ▶ F-7101-M

ご注文例 ▶ F-7101-M (本体のみご注文の場合)

発注型番 ▶ F-7101-C

ご注文例 ▶ F-7101-C (カバーのみご注文の場合)


■ 寸法図

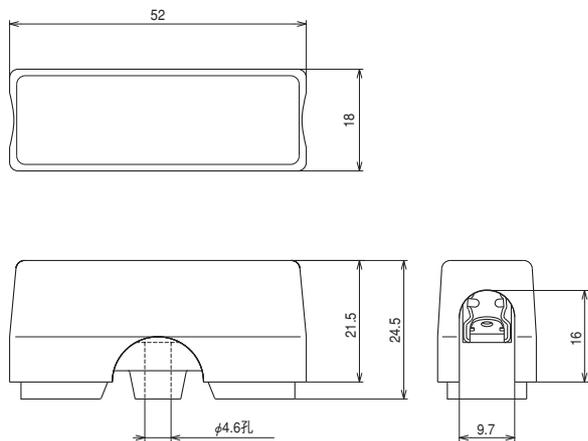

発注型番 ▶ F-7111-極数

ご注文例 ▶ F-7111-2P (2Pでご注文の場合)

■ 寸法図

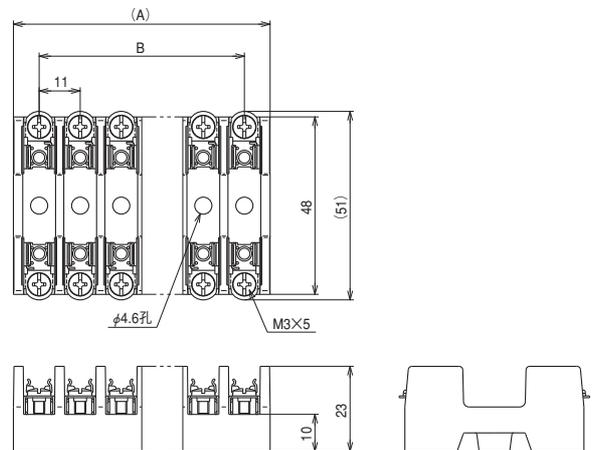

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	14	—	4	46	33	7	79	66	10	112	99
2	24	11	5	57	44	8	90	77	—	—	—
3	35	22	6	68	55	9	101	88	—	—	—

