


F-720、F-710、F-700 Series、用途に

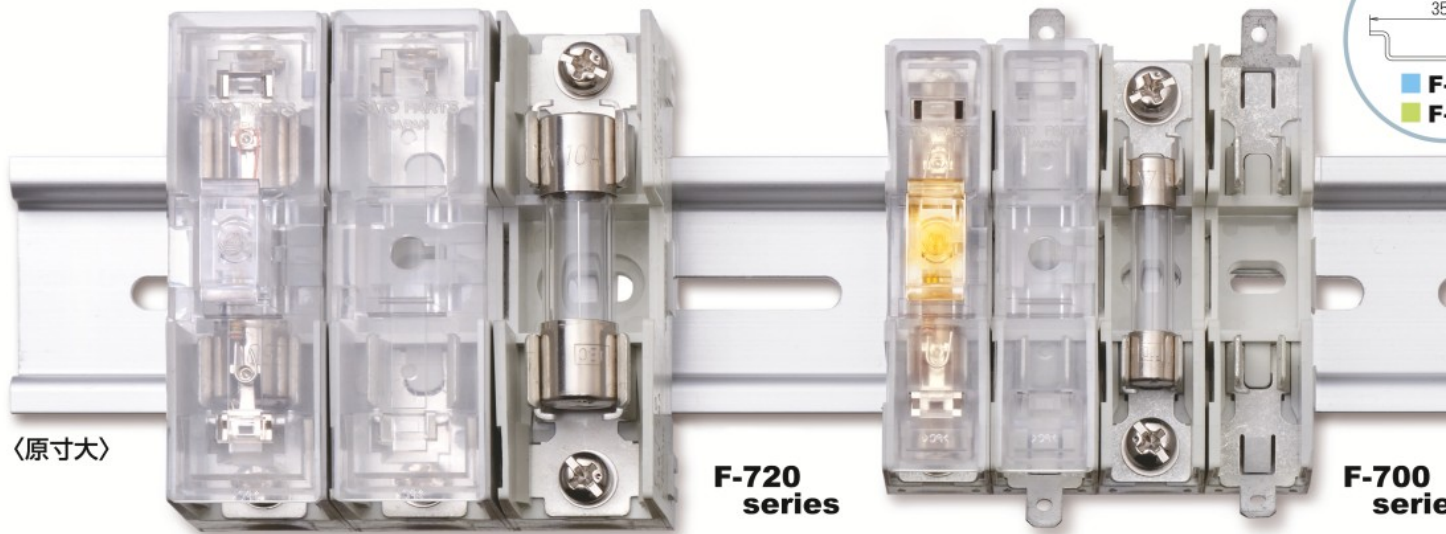

〈原寸大〉

F-720 series

F-700 series

F-720 series

〈適合ヒューズ管サイズ：φ10.31mm×38.1mm〉


F-720



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 20A


F-720-FCL

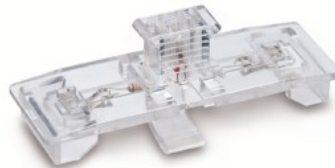

製品概要	ヒューズキャリア(溶断表示付き)
使用電圧	AC100V~250V

※F-720に装着した場合は、UL、C-UL規格認証品とはなりません。
UL、C-UL規格認証品としてご使用の場合はF-720-Lをご使用ください。

F-720-FC1

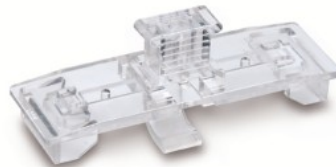

製品概要	ヒューズキャリア
------	----------

F-720-L

受注生産品



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー + ヒューズキャリア(溶断表示付き)
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 20A

F-720-FC2



製品概要	ヒューズキャリア(ツマミなし)
------	-----------------

F-700 series

〈適合ヒューズ管サイズ：φ6.4mm×30mm〉

F-700-A



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	ねじ端子、M4セムスネジ
定格	250V, 10A

F-700-B



〈海外規格 cULus〉

製品概要	1Pヒューズホルダー
端子	はんだ兼用、187タブ(t0.5)
定格	250V, 10A