

## 高分解能X軸クロスローラガイドステージ□60/□80：B10-60/80

B10-60LN



B10-80




RoHS

手動直動

**【特長】**


- ・2本のマイクロメータにより粗微動操作が可能です。
- ・B10-60タイプは粗動±6.5mm
- ・B10-80タイプでは粗動±12.5mmの移動量です。
- ・微動用マイクロメータにより、粗動で動がした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です。

微動用マイクロメータ  
±0.3ストローク

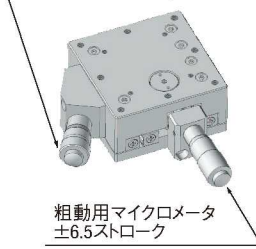

粗動用マイクロメータ  
±6.5ストローク

微動用マイクロメータ  
±0.3ストローク

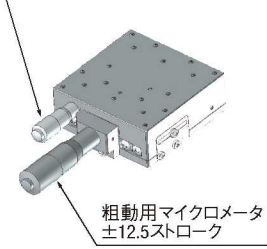



粗動用マイクロメータ  
±12.5ストローク

外形寸法図




CADデータ  
3D・2D

B10-60LN

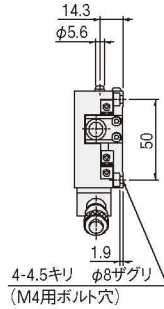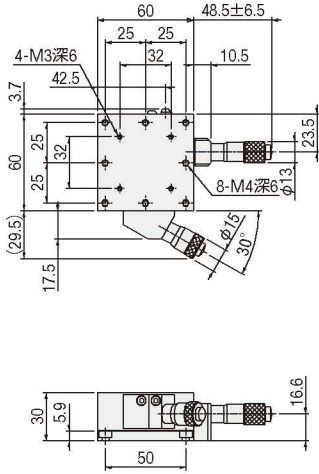

B10-80

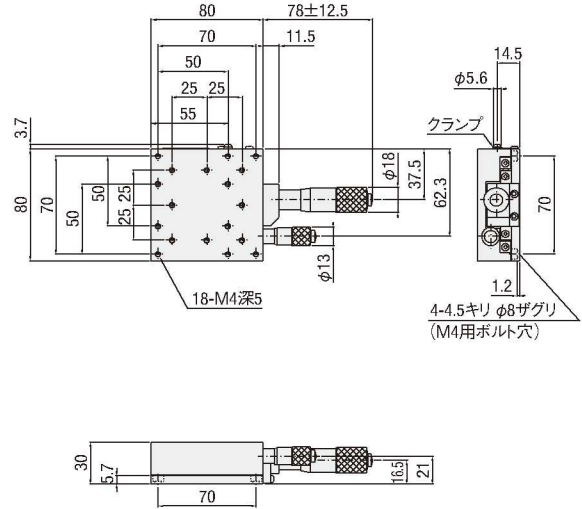

- X
- XY
- Z
- 水平面Z
- XZ
- 水平面XZ
- XYZ
- 水平面XYZ
- ゴニオ
- 回転
- ユニット
- アクセサリ
- リニアボール
- クロスローラ

アリ式

- 25
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- 120
- その他

1 基本型式 **B10-□LN**

※末尾Nは□60のみ  
オプションは下図よりコードをお選びください。

1 ステージ面サイズ

60	60×60mm
80	80×80mm

2 勝手仕様

仕様	□60のみ適用		□80のみ適用		□80のみ適用	
	コード	価格	コード	価格	コード	価格
	L		R		無記号	
				+¥0		

3 数量  
1~3  
日発送

SPEC

型式	勝手仕様	移動量 (mm)	耐荷重	移動精度 (以内)			許容モーメント荷重 (N・m)			モーメント剛性 (°/N・cm)			平行度 (以内)	運動の平行度 (以内)	自重 (kg)	付属ねじ (六角穴付ボルト)	価格			
				真直度	ヨー	ロール	ピッチ	ヨー	ロール	ピッチ	ヨー	ロール					1台	2~3台	4台~	
B10-	60	LN:標準 FN:左右勝手違い	粗動±6.5 微動±0.3	5.0kgf [49.0N]	2μm	20°	10°	8.6	6.4	5.6	0.11	0.10	0.11	30μm	10μm	0.4	M4-6 4本	¥82,000	¥68,000	¥66,000
	80	無記号:標準	粗動±12.5 微動±0.3	6.0kgf [58.8N]				11.5	9.1	10.4	0.14	0.10	0.04					0.7	¥91,000	¥76,000

・主材質：アルミ ・表面処理：黒アルマイト処理