

Z軸マウント: B34 (140×200)

Z軸マウント

RoHS

SURUGA SEIKI

CADデータ  
3D・2D

B34




B34-N



- 重量物を大きく上下移動させるときに最適なステージです。
- ハンドル1回転の移動量は3mmです。
- B34は特殊なロッドにより除振機能を備えます。

外形寸法図

B34

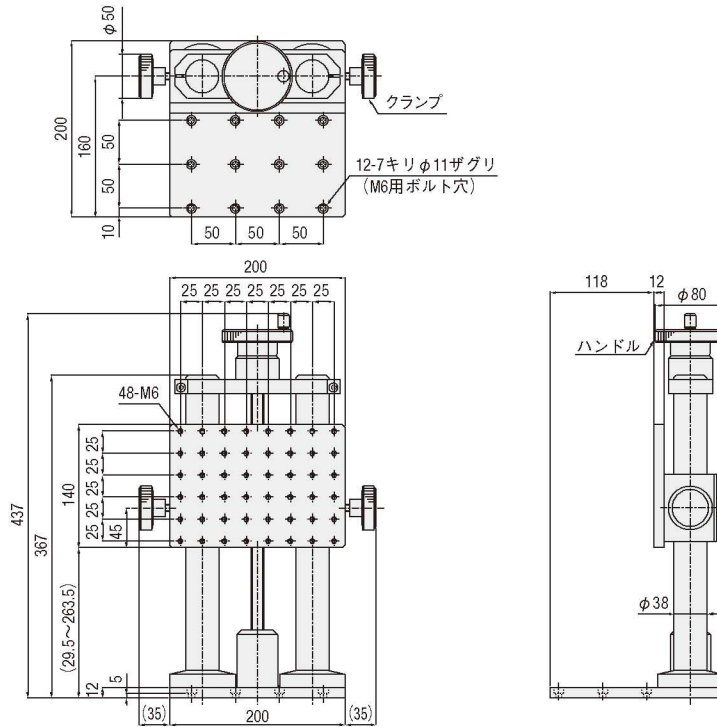

3  
数冊  
1-3  
目録発送

SPEC			
型式	B34	B34-N	
ステージ面サイズ	140×200mm		
移動量	234mm		
ハンドル1回転の移動量	3mm		
ガイド	シャフト		
耐荷重	15.0kgf【147N】		
自重	10.3kg	11.3kg	
除振機能	有	無	
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理		
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M6-12 6本		
価格	1台	¥193,000	¥144,000
	2~3台	¥161,000	¥120,000
	4台~	¥156,000	¥116,000

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

リニア  
ボール

クロス  
ローラ

アリ式

25

30

40

50

60

70

80

100

120

その他