



## 光軸高さ合わせ用スペーサ□40:A50

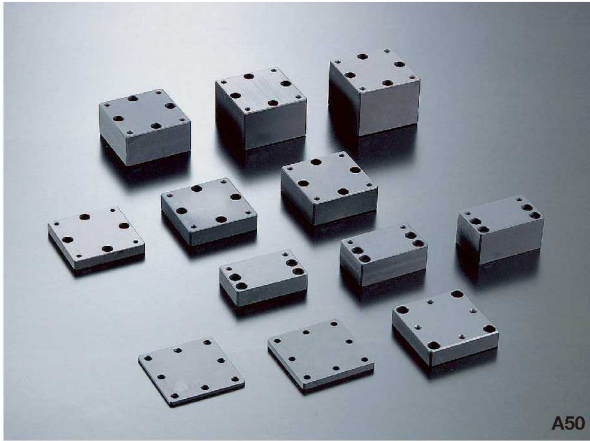


- 光軸高さを合わせるための□40mmスペーサです。
  - 設定された光軸に対してステージの組合せ高さが足りない場合等に使用します。
  - 外形は40×40mmで□40ステージ及びオプトステーション用ホルダに利用できます。
  - スペーサの組合せにより10mmから50mmまで5mmとびにラインナップしています。
- さらに、A50-H、R、J、V、W、X、Yを組み合わせることで、より細かい調整が可能です。
- ①間にはさみ、同時に固定して使用します。
  - ②オプトステーション用ホルダ等を2点止め固定する場合に使用します。

外形寸法図


■ ① A50-A

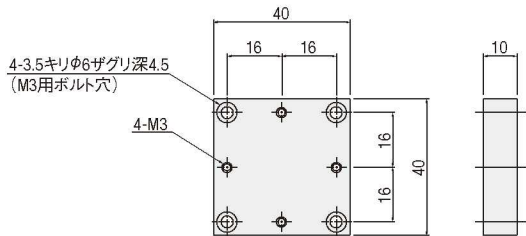


■ ② A50-R,J,V,W,X,Y

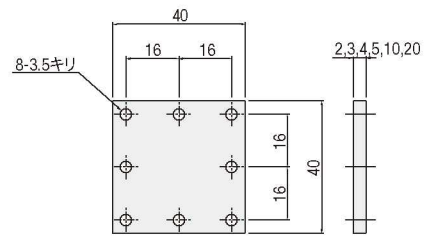


■ ③ A50-C,D,E,F,G,H

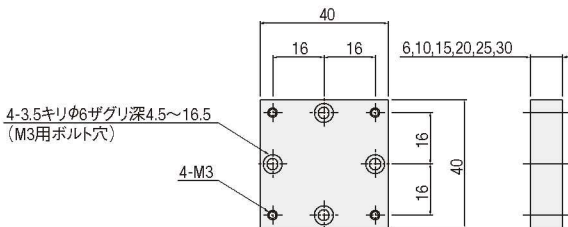

■ ④ A50-K,L,M

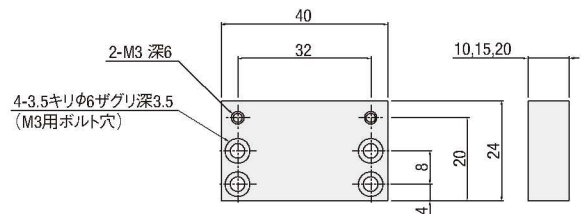

■ オプトステーション使用例

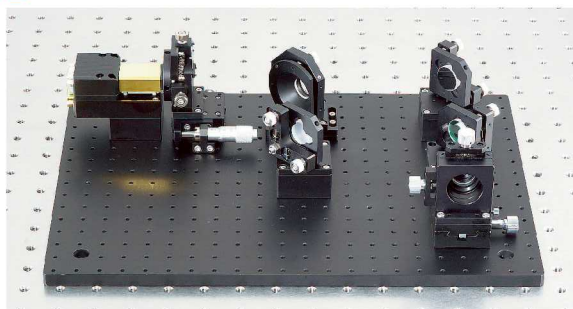

- TYPEIIのOPSホルダを光軸45mmにするにはA50-Eが必要です。
- 偏光子ホルダ等には、A50-Mをご使用ください。

A50組合せ表			
厚さ	TYPE	I	II
10	C		—
15	D		—
20	E		A+C
25	F		A+D
30	G		A+E
35	F+A		A+F
40	G+A		A+G
45	C+A+F		—
50	C+A+G		—

※①同士、②同士は取り付きません。

SPEC																	
型式	A50-A	A50-C	A50-D	A50-E	A50-F	A50-G	A50-H	A50-R	A50-J	A50-K	A50-L	A50-M	A50-V	A50-W	A50-X	A50-Y	
板厚	10mm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	6mm	4mm	2mm	10mm	15mm	20mm	3mm	5mm	10mm	20mm	
自重	0.04kg	0.04kg	0.06kg	0.08kg	0.10kg	0.12kg	0.02kg	0.02kg	0.01kg	0.02kg	0.03kg	0.04kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.08kg	
価格	¥2,000			¥3,000				¥2,000									

主材質-表面処理: アルミ-黒アルマイト処理