


ねじリング、樹脂リング:F98/F99



外形寸法図

■ねじリング

■樹脂リング

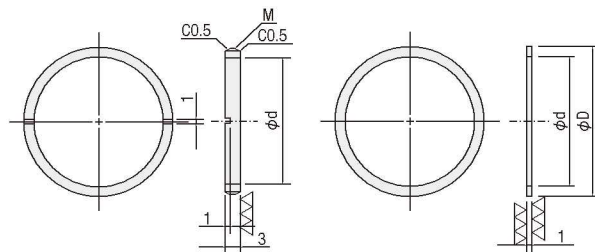

- レンズやミラーを当社のホルダに固定するための製品です。固定の仕方▶P.3-097 素子固定方法
- 当社のホルダ用に専用設計された製品のため、当社の製品以外へのご使用は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 径が同じであっても、製品によっては形状が異なる場合があります。

使用ホルダー	ねじリング	ねじ呼び径(M)	内径(φd)	ねじ呼び径(M)	内径(φd)	ねじ呼び径(M)	内径(φd)
F40-10	F98-1	M11 P0.5	7	F99-1	9.5	7	
F40-12.7	F98-2	M13.5 P0.5	9.5	F99-2	12.2	9.5	
F40-15	F98-3	M16 P0.5	12	F99-3	14.5	12	
F40-20	F98-4	M21 P0.5	17	F99-4	19.5	17	
F40-25	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22	
F40-25.4	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22	
F40-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26	
F40-35	F98-8	M36 P0.75	31	F99-8	34.5	31	
F40-38.1	F98-9	M39 P0.75	34	F99-9	37.5	34	
F40-40	F98-10	M41 P0.75	36	F99-10	39.5	36	
F40-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45	
F40-50.8	F98-12	M52 P0.75	46	F99-12	49.5	46	
F40-60	F98-13	M61 P0.75	55	F99-13	59.5	55	
F40-76.2	F98-14	M77.5 P0.75	71	F99-14	75.7	71	
F40-80	F98-15	M81 P0.75	74	F99-15	75.7	71	
F46-10	F98-1	M11 P0.5	7	F99-1	9.5	7	
F46-15	F98-3	M16 P0.5	12	F99-3	14.5	12	
F46-20	F98-4	M21 P0.5	17	F99-4	19.5	17	
F17-10	F98-1	M11 P0.5	7	F99-1	9.5	7	
F17-15	F98-3	M16 P0.5	12	F99-3	14.5	12	
F17-20	F98-4	M21 P0.5	17	F99-4	19.5	17	

使用ホルダー	ねじリング	ねじ呼び径(M)	内径(φd)	ねじ呼び径(M)	外径(φD)	内径(φd)
F50-25.4	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22
F50-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F50-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F50-80	F98-15	M81 P0.75	74	F99-15	75.7	71
F51-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F51-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F51-80	F98-15	M81 P0.75	74	F99-15	75.7	71
F52-25.4	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22
F52-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F52-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F55-20	F98-4	M21 P0.5	17	F99-4	19.5	17
F55-25.4	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22
F55-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F55-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F56-20	F98-4	M21 P0.5	17	F99-4	19.5	17
F56-25.4	F98-6	M26.5 P0.5	22	F99-6	25	22
F56-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F56-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F62-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F62-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45
F63-30	F98-22	M31.5 P0.5	26	F99-7	29.5	26
F63-50	F98-11	M51 P0.75	45	F99-11	49.5	45

SPEC		
型式	品名	価格
F98-1	ねじリング	¥700
F98-2		
F98-3		
F98-4		
F98-6		
F98-20		
F98-22		
F98-8		
F98-9		
F98-10		
F98-11	ねじリング	¥1,300
F98-12		
F98-13		
F98-14	ねじリング	¥1,500
F98-15		
F98-14	樹脂リング	¥1,800
F98-15		
F99	樹脂リング	¥400

主材質-表面処理(ねじリング)アルミ-黒アルマイト処理
(樹脂リング)白色ボンアセタール

リングスパナ:A92



ねじリング締め付け用リングスパナです。
可変タイプ(A92-A1)と固定タイプ(A92-B)があり、リング径に合わせてサイズがあります。
固定タイプは以下のサイズが各1枚ずつセットされています。

型式	レンズ、ミラーサイズ(mm)
A92-B1	10/15
A92-B2	12.7/25.4
A92-B3	20/30
A92-B4	38.1/50.8
A92-B5	40/50
A92-B6	80



SPEC		
型式	A92-A1	A92-B
適用サイズ	20~80mm	セット(上表)
価格	¥29,000	¥5,800

- ホルダ
- ガイダンス
- ミラーホルダ
- 十字動ホルダ
- レンズホルダ
- 偏光子ホルダ
- フィルタホルダ
- プリズムホルダ
- ピンホール/絞リ
- 固定ホルダ
ホルダアクセサリ
- 光路遮断機
- レーザホルダ