


ロッド(先端M4): A40M/A41M

CAD 2D・3D R o H S 3 数量 1~6 日自発送




外形寸法図

■ A40M (φ8mm)

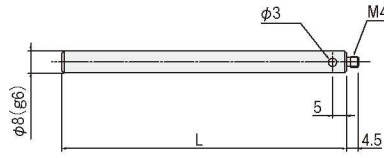

■ A41M (φ12mm)

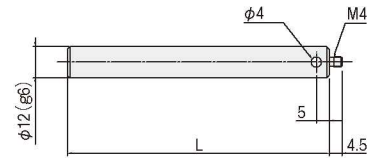

ステンレス製の光学部品マウント用ロッドです。M4のねじが付いており、オプトステーション用ホルダをロッドタイプホルダとして使用できます。

■ 注文例 (L=90の場合): A40M-90

SPEC		
型式	A40M-L	A41M-L
ロッド径	φ8mm	φ12mm
先端部ねじ	M4	
価格 長さL(mm)	20,30,40,50,60,70	¥1,000
	80,90,100,110,120,150,180	¥1,300
	200,250	¥1,800


(ご注文の際には長さをご指定ください。)主材質: ステンレス

ロッド(先端M6): A40/A41/A42


CAD 2D・3D R o H S 3 数量 1~6 日自発送

外形寸法図


■ A40 (φ8mm)

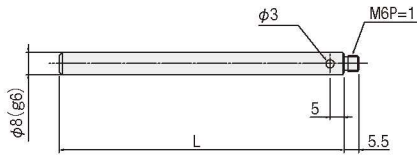

■ A41 (φ12mm)

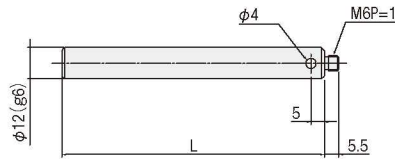

■ A42 (φ20mm)

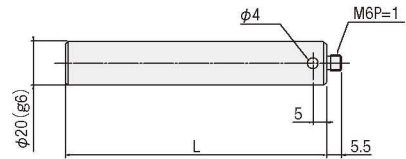

ステンレス製の光学部品マウント用ロッドです。A40からA42まで共通して、M6P=1のねじが付いており、各種ホルダ等への取付けが可能です。M6ねじの下部にφ3mm又はφ4mmの貫通穴がありますので、ホルダに取り付ける際、レンチ等を穴に通し確実に固定することができます。規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド▶ P.3-125又は、お問い合わせください。

■ 注文例 (L=250の場合): A41-250

SPEC			
型式	A40-L	A41-L	A42-L
ロッド径	φ8mm	φ12mm	φ20mm
先端部ねじ	M6P=1		
価格 長さL(mm)	20,30,40,50,60,70	¥1,000	¥1,300
	80,90,100,110,120,150,180	¥1,400	¥1,800
	200,250	¥1,400	¥2,200
	300,350	¥2,200	¥2,800
	400,500	¥2,600	¥3,500

(ご注文の際には長さをご指定ください。)主材質: ステンレス


ポール(先端M16): A43/A44

CAD 2D・3D R o H S 3 数量 1~6 日自発送




外形寸法図

■ A43 (φ12mm)

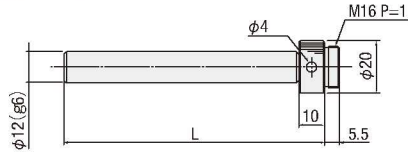

■ A44 (φ20mm)

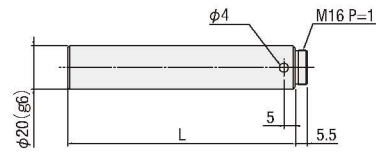

ステンレス製のポールです。下部のM16P=1のねじを用いて各種ステージ・ベース類等に立て、クロスクランプ▶ P.3-128等と接続して使用します。規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド▶ P.3-125又は、お問い合わせください。

■ 注文例 (L=150の場合): A43-150

SPEC		
型式	A43-L	A44-L
ポール径	φ12mm	φ20mm
価格 長さL(mm)	100	¥2,000
	125	¥2,200
	150	¥2,400
	200	¥2,600
	250	¥2,800
	300	¥3,000
	400	¥3,500
500	¥4,000	

(ご注文の際には長さをご指定ください。)主材質: ステンレス