


継ぎ足し用ロッド(先端M6) : A41T/A42T




外形寸法図

■ A41T (φ12mm)

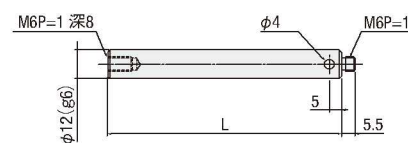

■ A42T (φ20mm)

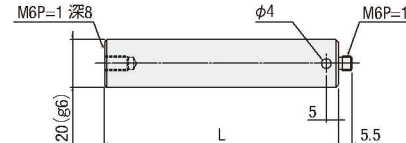

A41/A42のロッドの下部にM6P=1のねじ穴が付いていますので、ロッドを何本も継ぎ足すことができます。

このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダ等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。

規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド▶ P.3-125又は、お問い合わせください。

SPEC		
型式	A41T-L	A42T-L
ロッド径	φ12mm	φ20mm
先端部ねじ	M6P=1	
後端部ねじ	M6P=1	
価格	¥1,500	¥1,900
長さL (mm)	20,30,40 50,60,70 80,90,100 120,150	

(ご注文の際には長さをご指定ください。) 主材質: ステンレス

■ 注文例 (L=70の場合) : A42T-70

高さ可変ポールセット(先端M6) : A62/A63



外形寸法図

■ A62 (φ12mm)



■ A63 (φ20mm)



A62、A63はお手持ちの高さ調節プラットホーム(▶ P.3-138)の高さを変更する場合等に使用します。


ご注文の際には、ご希望のプラットホームの高さから上下のプレート厚(A60=16mm、A61=24mm)を引いた長さ(L)をご指定ください。300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定できます。4本1セットになっています。

SPEC		
型式	A62-L	A63-L
径	φ12mm	φ20mm
長さL (mm)	14~300mm	16~300mm
	L寸法をご指定ください(1mm単位)	
1セット	ポール4本	
価格	¥9,000	¥13,000

主材質: ステンレス

■ 注文例 (L=258の場合) : A63-258

■ 高さ調整プラットホーム

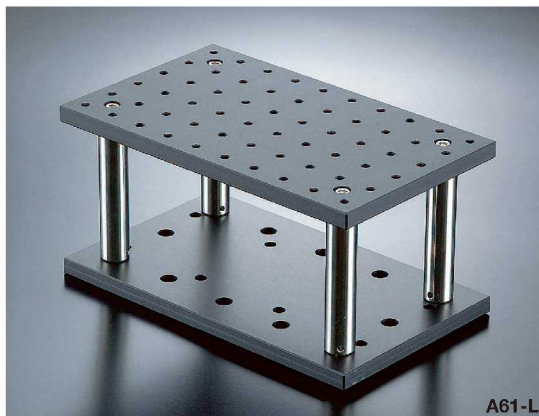

▶ P.3-138

ベース

ガイドンス

ブレッドボード

ポストシステム

ロッド/ロッドスタンド

クロスレング

光学レール

マグネットベース

スベサ

ベースプレート

アダプタプレート

L型ブラケット