

GF-N可動パーツ


出荷(翌日~4日目)
→ P.536

GF-N 28mm

切出ストッパ **NEW**



- 傾けたストッパーをバネの力を利用して戻す、からくり機構用のストッパーです。
- 連ったワークを1つだけ切り出すことができます。

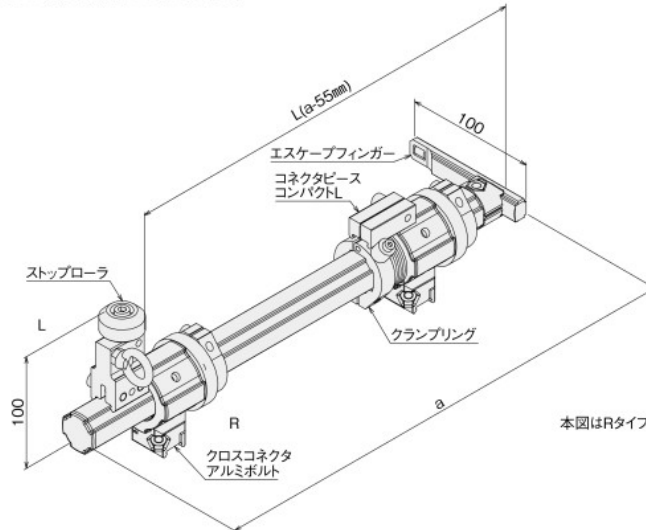

■素材/技術データ
材質: 複合
質量: *GF: フレーム以外
572g (GFK: 925, 926)
(GFK: 919, 920)
570g (GFF: 917, 918)
環境: RoHS6 対応品


■ 価格

名称	切出ストッパ (パネ内蔵型)					
	低荷重用		中荷重用		高荷重用	
	空箱用		総ワーク重量70kg ワーク1個あたり: ~20kg		総ワーク重量100kg ワーク1個あたり: ~20kg	
	L	R	L	R	L	R
アイテムNo.	GFK-925	GFK-926	GFK-919	GFK-920	GFK-917	GFK-918
単価(¥)	5,580+1/mm					



- L: ストップローラ部が左に傾く
- R: ストップローラ部が右に傾く
- ご注文のときはaの長さを指定ください。
*800 ≧ a ≧ 230mm

【注例】 GFK-925 a=450mm

ストップローラ **NEW**

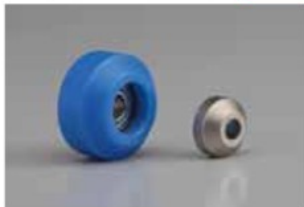

- 切出ストッパーに使用しているローラ。ワークのストッパーとして使用できます。

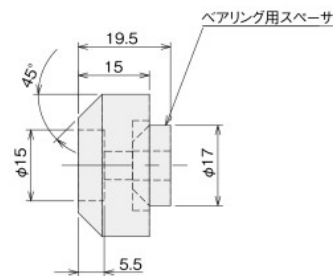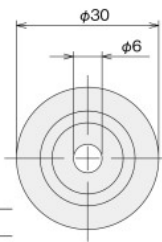


■素材/技術データ
材質: PA
ベアリング, 止め輪: 鋼
ベアリング用スペーサ: ステンレス
質量: 18g
環境: RoHS6 対応品



■ 価格

名称	ストップローラ	
アイテムNo.	GFW-295	
単価(¥)	1~19ヶ	797
	20ヶ以上	757

エスケープフィンガー **NEW**

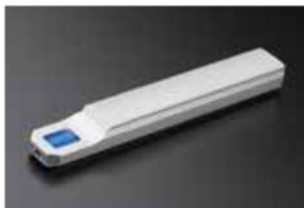

- 先端にローラのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。

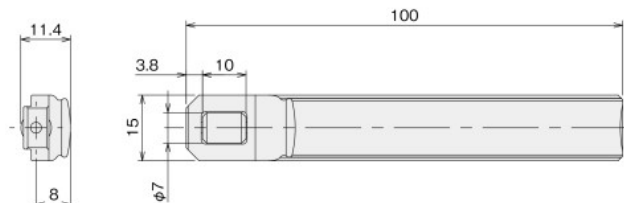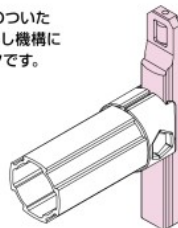

■素材/技術データ
材質: アルミ押出材
ピン: 鉄
ローラ: PA
質量: 34g
環境: RoHS10 対応品

■ 価格

名称	エスケープフィンガー	
アイテムNo.	GFW-294	
単価(¥)	1~19ヶ	811
	20ヶ以上	770