


SF2-30・30/SF2-30・30 BLACK

翌日出荷 → P.818

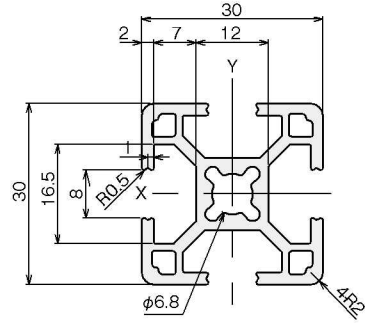

■価格

名称		SF2-30・30定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・30 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	2,740	0.75/mm
	10~49本	2,603	0.72/mm
	50本以上	2,466	0.68/mm
アイテムNo.		SFF-322	SFF-324
名称 (ブラック)		SF2-30・30ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-30・30ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	3,770	1.04/mm
	10~49本	3,582	0.99/mm
	50本以上	3,393	0.94/mm
アイテムNo.		SFF-322B	SFF-324B


●アルマイト無・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.796)
●定尺(有効長さ2000mm)も対応可能です。

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=2.87 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=2.87 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=1.91 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=1.91 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.84kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)

SF-30・30/SF-30・30 BLACK

翌日出荷 → P.818

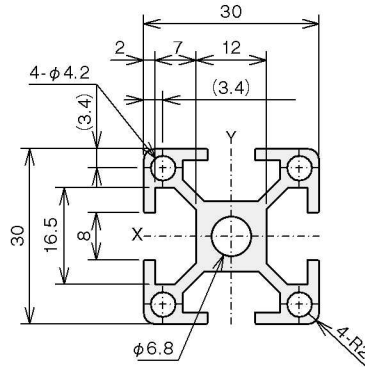

■価格

名称		SF-30・30定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-30・30 ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	3,050	0.84/mm
	10~49本	2,898	0.80/mm
	50本以上	2,745	0.76/mm
アイテムNo.		SFF-302	SFF-304
名称 (ブラック)		SF-30・30ブラック定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF-30・30ブラック ℓ=50~4000
単価 (¥)	1~9本	3,880	1.07/mm
	10~49本	3,686	1.02/mm
	50本以上	3,492	0.97/mm
アイテムNo.		SFF-302B	SFF-304B

●アルマイト無・長尺(〜6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.796)

■素材/技術データ

材質: A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック黒アルマイト処理)
環境: RoHS対応品
断面2次モーメント:
 $I_x=2.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
 $I_y=2.84 \times 10^4 \text{mm}^4$
断面係数:
 $Z_x=1.89 \times 10^3 \text{mm}^3$
 $Z_y=1.89 \times 10^3 \text{mm}^3$
単位質量: 0.90kg/m
抵抗値: $10^9 \sim 10^9 \Omega$ (帯電防止レベル)



指定寸法の場合(当社切断) ※0.1mm単位までのご指定が可能です。

注文例	アイテムNoまたは名称	長さ	本数	価格算出方法	長さ×単価
	SFF-324	ℓ=800	5本		800×0.75=¥600/本

※ 寸法外切断費...¥100/本

30mm≦A<50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際は、適応になります。

