



# ハイスバイト


## JIS 22型 ㊤ 511型 ヘール仕上

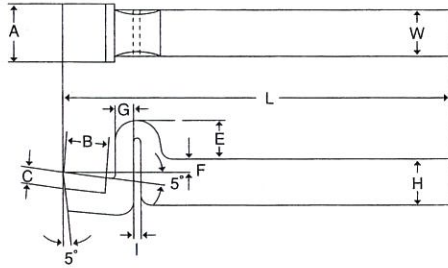


## JIS 31型 ㊤ 510型 突切

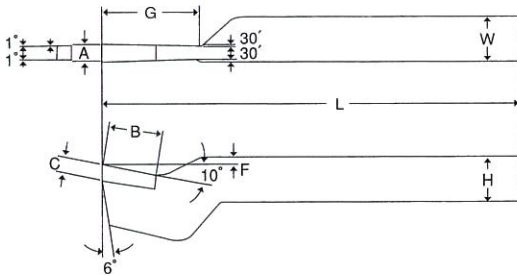


## JIS 32型 ㊤ 513型 ヘール突切

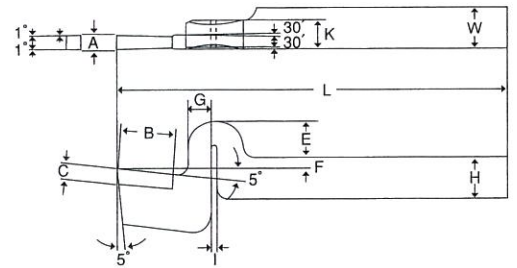

## JIS 40型 ㊤ 514型 孔荒削

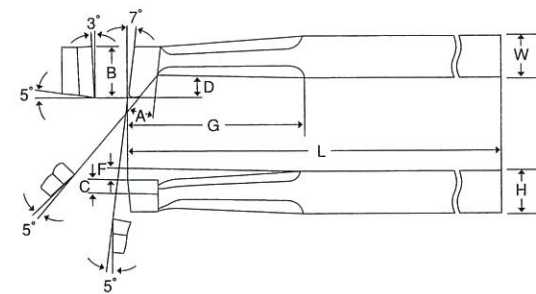

## JIS 41型 孔荒削

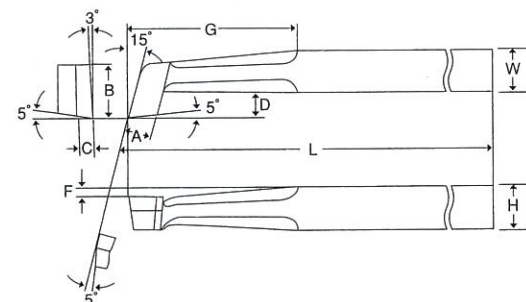

● 印の製品は製作品

※ 出荷単位外のご発注の場合、割増料金

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法							出荷単位
		A	B	C	E	F	G	I	W	H	L	
TTB22-0 (SM55)	0 10	11	7	4	8	3	3~5	1	10	10	100	1
TTB22-1 (SM55)	1 13	15	12	4.5	11	4	5~7	1.5	13	13	115	1
TTB22-2 (SM55)	2 16	20	16	5	14	5	6~8	2	16	16	140	1
TTB22-3 (SM55)	3 19	23	19	7	17	6	7~9	2	19	19	165	1
	4 19X25	23	19	7	20	7	7~9	2	19	25	180	1
	5 22	28	20	7	20	8	8~10	3	22	22	180	1
TTB22-7 (SM55)	7 25	30	22	8	22	9	9~11	4	25	25	200	1
	9 32	36	28	10	27	10	11	4	32	32	250	1
	11 38	43	34	11	30	12	12	4	38	38	300	1
	13 50	60	55	13	40	15	18	5	50	50	380	5

● SMゴールド SMブラック SMシルバー

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法					出荷単位
		A	B	C	F	G	W	H	L	
TTB31-0 (SM55)	0 10	3	16	4	1	25	10	10	100	1
TTB31-1 (SM55)	1 13	4	16	4.5	2	29	13	13	115	1
TTB31-2 (SM55)	2 16	5	19	5.5	3	33	16	16	140	1
TTB31-3 (SM55)	3 19	6	24	7	5	40	19	19	165	1
	4 19X25	6	29	7	5	40	19	25	180	10
	5 22	7	29	7	6	47	22	22	180	10
TTB31-7 (SM55)	7 25	8	32	8	8	57	25	25	200	1
	9 32	9	38	10	8	77	32	32	250	5
	11 38	11	45	11	8	80	38	38	300	5

SMゴールド SMブラック SMシルバー

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法							出荷単位	
		A	B	C	E	F	G	I	K	W	H		L
TTB32-0 (SM55)	0 10	3	16	4	10	3	6	1	7	10	10	100	1
TTB32-1 (SM55)	1 13	4	16	4.5	13	4	7	1	9	13	13	115	1
TTB32-2 (SM55)	2 16	5	20	5.5	16	5	8.5	1.5	11	16	16	140	1
TTB32-3 (SM55)	3 19	6	24	7	19	6	10	1.5	13	19	19	165	1
	4 19X25	6	29	7	25	7	11	3	13	19	25	180	10
	5 22	7	29	7	22	8	11	3	15	22	22	180	1
TTB32-7 (SM55)	7 25	8	32	8	25	9	13	3	17	25	25	200	1
	9 32	9	38	10	32	10	20	3	21	32	32	250	5

SMゴールド SMブラック SMシルバー

流通商品コード	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法						出荷単位
		A	B	C	D	F	G	W	H	L	
TTB40-0 (SM55)	0 10	6	13	3.5	6	2	45	10	10	120	1
TTB40-1 (SM55)	1 13	8	16	5	8	3	50	13	13	150	1
TTB40-2 (SM55)	2 16	10	20	5.5	9	4	65	16	16	180	1
TTB40-3 (SM55)	3 19	11	24	7	11	6	75	19	19	200	1
	5 22	15	29	7	12	8	100	22	22	230	1
TTB40-7 (SM55)	7 25	17	32	8	14	8	100	25	25	260	1
	9 32	21	38	10	15	9	130	32	32	320	5

SMゴールド SMブラック SMシルバー

呼び番号	呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法					出荷単位	
		A	B	C	D	F	G	W	H		L
1	13	8	16	5	8	3	50	13	13	150	1
2	16	10	20	5.5	9	4	65	16	16	180	1
3	19	11	24	7	11	6	75	19	19	200	1
7	25	17	32	8	14	8	100	25	25	260	10
9	32	21	38	10	15	9	130	32	32	320	5

SMゴールド SMブラック SMシルバー