


SCK-E series

単相 複巻  
屋内ケース入り  
静電シールド付

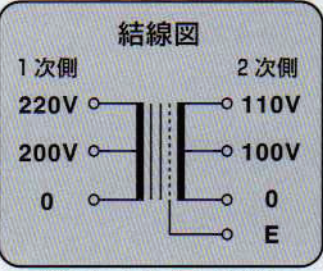

SCK21-E 200・220V - 100・110V-E


塗装色：マンセル 5Y7/1

品番	仕様		容量	ケース形状	端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧				W	D	H	A	B					
SCK21-30E	220V   200V   0	110V   100V   0   E	30VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約2.6kg	11,000
SCK21-50E			50VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約3.1kg	11,600
SCK21-100E			100VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約4.0kg	13,800
SCK21-150E			150VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約4.6kg	16,000
SCK21-200E			200VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約5.2kg	17,000
SCK21-250E			250VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	A	約7kg	18,200
SCK21-300E			300VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	A	約8.3kg	20,400
SCK21-500E			500VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約9.0kg	26,400
SCK21-750E			750VA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約12kg	33,000
SCK21-1000E			1KVA	A	UP	215	211	182	200	150	6×12	4	E	約15kg	38,500
SCK21-1500E			1.5KVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	4	E	約22kg	49,500
SCK21-2000E			2KVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	4	E	約25kg	59,400
SCK21-3000E			3KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	B	約40kg	93,500
SCK21-4000E			4KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	B	約53kg	115,500
SCK21-5000E			5KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	B	約60kg	132,000
SCK21-6000E			6KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5/8	B	約70kg	209,000
SCK21-7500E			7.5KVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	B	約85kg	225,500
SCK21-10KE			10KVA	B	UP	360	450	500	305	370	12φ	8	B	約105kg	269,500
SCK21-15KE			15KVA	B	SB	410	500	550	350	440	14φ	10/12	B	約135kg	34,1000
SCK21-20KE			20KVA	B	SB	410	500	550	350	440	14φ	10/10	H	約155kg	407,000

※「SCK21-E」は旧品番のSCK-Eです。

形状・寸法図

A形

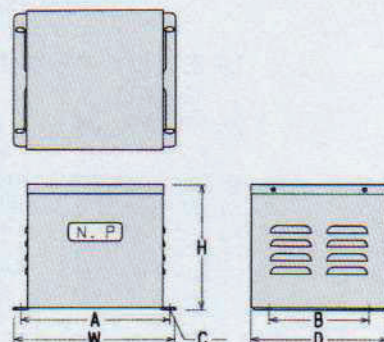

B形

