


SG-E series

単相 複巻

静電シールド付

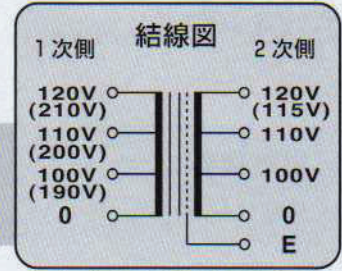

SG11-E 100・110・120V - 100・110・120V-E

() 内の電圧はSG21-Eです

品番	仕様			外形寸法 (mm)	取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格		
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C					E	F
○ SG11-100E	120V	I	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	8,800
○ SG11-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	10,500
○ SG11-300E			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	12,100
○ SG11-500E			500VA	UP	146	122	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.0kg	16,500
○ SG11-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	22,000
○ SG11-1000E			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	24,200
○ SG11-1500E			1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	38,000
○ SG11-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約22kg	41,300
○ SG11-3000E			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	57,200
○ SG11-4000E			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約43kg	79,200
○ SG11-5000E	5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約50kg	90,200		

※「SG11-E」は旧品番のSG-Eです。

SG21-E 190・200・210V - 100・110・115V-E

品番	仕様			外形寸法 (mm)	取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格		
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C					E	F
○ SG21-100E	210V	I	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	8,800
○ SG21-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	10,500
○ SG21-300E			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	12,100
○ SG21-500E			500VA	UP	146	122	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.0kg	16,500
○ SG21-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	22,000
○ SG21-1000E			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	24,200
○ SG21-1500E			1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	38,000
○ SG21-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約22kg	41,300
○ SG21-3000E			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	57,200
○ SG21-4000E			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約43kg	79,200
○ SG21-5000E	5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約50kg	90,200		

※「SG21-E」は旧品番のSG2-Eです。

形状・寸法図

UP形 (ねじアップ式端子台)

