
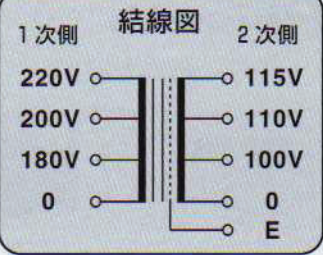


SJ-E series

単相 複巻

静電シールド付

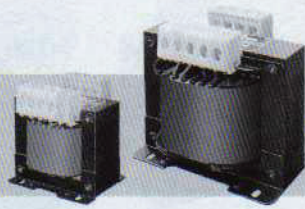

SJ21-E 180・200・220V - 100・110V・115V-E

SJ21-Eの電圧です

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SJ21-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.6kg	8,800
○ SJ21-200E		115V	200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.5kg	10,500
○ SJ21-300E	220V		300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.8kg	12,100
○ SJ21-500E		110V	500VA	UP	146	122	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	16,500
○ SJ21-750E	200V		750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	22,000
○ SJ21-1000E		100V	1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	24,200
○ SJ21-1500E	180V		1.5KVA	UP	180	170	183	120	114		10×20		4	E	約19kg	38,000
○ SJ21-2000E		0	2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約23kg	41,300
○ SJ21-3000E	0		3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	57,200
○ SJ21-4000E		E	4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約40kg	79,200
○ SJ21-5000E			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約48kg	90,200

※「SJ21-E」は旧品番のSJ-Eです。

SN-E series

SN21-E 200・220・230・240V - 100・110V・115V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SN21-100E		115V	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	9,400
○ SN21-200E	240V		200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	11,600
○ SN21-300E			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	12,700
○ SN21-500E	230V	110V	500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.3kg	18,200
○ SN21-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	23,100
○ SN21-1000E	220V	100V	1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約13kg	25,100
○ SN21-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約22kg	42,400
○ SN21-3000E	200V	0	3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	58,300
○ SN21-4000E			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	B	約40kg	80,300
○ SN21-5000E	0	E	5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	B	約48kg	91,300

※「SN21-E」は旧品番のSN-Eです。

SN22-E 200・220・230・240V - 200・220・230・240V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SN22-200E	240V	240V	200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.4kg	11,900
○ SN22-300E			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A	約5.3kg	13,000
○ SN22-500E	230V	230V	500VA	UP	146	122	145	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,500
○ SN22-750E			750VA	UP	146	160	145	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	23,700
○ SN22-1000E	220V	220V	1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約13kg	25,300
○ SN22-2000E			2KVA	UP	180	190	183	120	134		10×20		4	E	約22kg	42,700
○ SN22-3000E	200V	200V	3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	B	約30kg	58,900
○ SN22-3000E	0	0														

※「SN22-E」は旧品番のSN2-Eです。