



SO series

単相 単巻

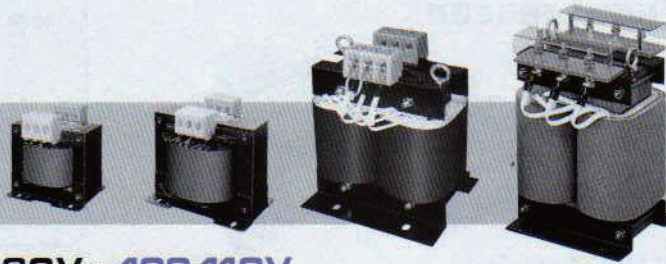

結線図

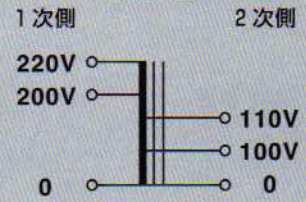

SO21 200・220V - 100・110V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格	
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F					
◎ SO21-50	220V   200V   0	110V   100V   0	50VA	UP	77	88	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.3kg	4,700	
◎ SO21-100			100VA	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	5,300	
○ SO21-150			150VA	UP	86	103	96	57	60	35	5.5×10	4	4	A	約2.1kg	5,700	
◎ SO21-200			200VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A	約2.7kg	6,600	
◎ SO21-300			300VA	UP	108	98	118	75	56	48	6×10	4	4	A	約3.3kg	7,700	
◎ SO21-500			500VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A	約4.5kg	9,700	
◎ SO21-750			750VA	UP	128	115	131	97	80	68	6.5×12	5	4	A	約6.2kg	13,200	
◎ SO21-1000			1KVA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	15,400	
◎ SO21-1500			1.5KVA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	19,800	
◎ SO21-2000			2KVA	UP	146	170	145	110	112	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	22,000	
◎ SO21-3000			3KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20			5	E	約19kg	31,400
○ SO21-4000			4KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20			5	E	約22kg	40,700
○ SO21-5000			5KVA	UP	200	180	220	138	124		10×20			5	B	約30kg	49,500
○ SO21-6000			6KVA	UP	200	220	248	138	146		10×16			5/8	B	約36kg	66,000
○ SO21-7500			7.5KVA	UP	250	250	280	170	138		10×16			5/8	B	約39kg	104,500
○ SO21-10K	10KVA	UP	250	270	280	170	158		10×16			8/8	B	約44kg	143,000		
○ SO21-15K	15KVA	SB	260	260	380	150	180		11φ			10/12	B	約65kg	176,000		

※「SO21」は旧品番のSOTです。

単巻ケース入り

SOK21 200・220V - 100・110V 単相 単巻 (屋内用)

塗装色: マンセル5Y7/1

品番	仕様			ケース形状	端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C					
SOK21-50	220V   200V   0	110V   100V   0	50VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約2.6kg	10,500	
SOK21-100			100VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約3.1kg	11,600	
SOK21-150			150VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約3.4kg	12,700	
SOK21-200			200VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約4.0kg	13,800	
SOK21-300			300VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約4.6kg	15,400	
SOK21-500			500VA	A	UP	180	150	135	162	110	5.5×10	4	A	約5.8kg	17,600	
SOK21-750			750VA	A	UP	220	210	180	203	150	6×12	4	A	約8.6kg	20,900	
SOK21-1000			1KVA	A	UP	220	210	180	203	150	6×12	4	E	約9.7kg	24,200	
SOK21-1500			1.5KVA	A	UP	220	210	180	203	150	6×12	4	E	約13kg	29,700	
SOK21-2000			2KVA	A	UP	220	210	180	203	150	6×12	4	E	約16kg	35,200	
SOK21-3000			3KVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	E	約23kg	42,900	
SOK21-4000			4KVA	A	UP	270	250	220	248	200	6×12	5	E	約26kg	53,900	
SOK21-5000			5KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5	B	約40kg	79,200	
SOK21-6000			6KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5/8	B	約46kg	101,200	
SOK21-7500			7.5KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	5/8	B	約49kg	143,000	
SOK21-10K	10KVA	B	UP	280	320	350	235	270	12φ	8/8	B	約54kg	198,000			
SOK21-15K	15KVA	B	SB	360	450	500	305	370	12φ	10/12	B	約85kg	231,000			

※「SOK21」は旧品番のSOKです。