


3SS series

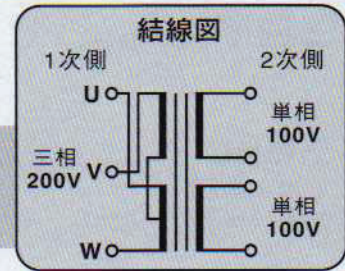

三相から单相変換
二次側に90°位相の異なる
单相回路が2回路とれます。



3SS 三相200V - 二相100・100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B					
3SS-500	三相 200V	二相 100V 0	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	41,800
3SS-1K			1KVA	V	220	150	230	90	122	7×15	4	A	約 15kg	56,100
3SS-2K			2KVA	V	260	200	270	150	115	11φ	5	B	約 30kg	85,800
3SS-3K			3KVA	V	270	210	270	150	135	11φ	5	B	約 40kg	115,500
3SS-4K			4KVA	V	340	210	340	160	150	11φ	5	B	約 50kg	137,500
3SS-5K			5KVA	V	350	220	360	160	160	11φ	5	B	約 60kg	169,400
3SS-6K		100V 0	6KVA	UP	350	240	360	180	180	11φ	5/5	B	約 70kg	181,500
3SS-7.5K			7.5KVA	UP	370	260	380	180	180	11φ	5/8	B	約 100kg	220,000
3SS-10K			10KVA	UP	400	260	400	180	180	13φ	5/8	B	約 110kg	253,000
3SS-15K			15KVA	UP	420	280	440	250	180	13φ	5/8	H	約 130kg	407,000
3SS-20K			20KVA	UP	450	280	450	250	230	13φ	8/8	H	約 150kg	495,000
3SS-30K			30KVA	SB	500	330	500	300	240	17φ	10/12	H	約 250kg	660,000

逆Vトランス 三相→单相へ変換

REVERSE V TRANSFORMERS

3SV series

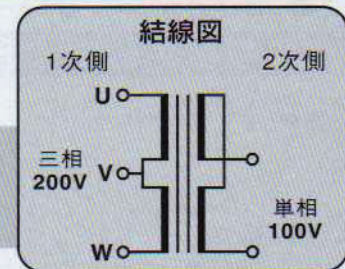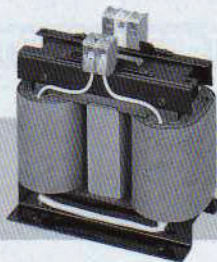

单相側に单相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍
流れますのでV相のみ電線のサイズ
を太くして下さい。

3SV 三相200V - 单相100V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B					
3SV-500	三相 200V	单相 100V	500VA	V	210	150	190	90	90	7×15	4	A	約 10kg	41,800
3SV-1K			1KVA	V	220	150	230	90	105	7×15	4	A	約 15kg	56,100
3SV-2K			2KVA	V	260	200	270	150	115	11φ	5	B	約 30kg	85,800
3SV-3K			3KVA	V	270	210	270	150	130	11φ	5	B	約 40kg	115,500
3SV-4K			4KVA	V	340	210	340	160	150	11φ	5	B	約 50kg	137,500
3SV-5K			5KVA	V	350	220	360	160	160	11φ	5	B	約 60kg	169,400
3SV-6K			6KVA	SB	350	240	360	180	160	11φ	5/8	B	約 70kg	181,500
3SV-7.5K			7.5KVA	SB	370	260	380	180	170	11φ	6/10	B	約 100kg	220,000
3SV-10K			10KVA	SB	400	260	400	180	180	13φ	6/10	B	約 110kg	253,000
3SV-15K			15KVA	SB	420	280	440	180	190	13φ	8/12	H	約 130kg	407,000
3SV-20K			20KVA	SB	450	340	450	250	210	13φ	8/10	H	約 150kg	495,000
3SV-30K			30KVA	SB	500	330	500	300	240	17φ	10/10	H	約 250kg	660,000

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青 (静電シールド…緑)