


ケース入り トランス

STEP UP DOWN TRANSFORMERS

DA-DP series

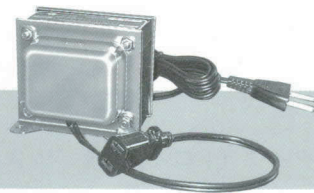

単相 単巻 降圧用

DA-DP 120-220V-100V

入力コード1.5m 出力コード30cm付


品番	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C			
DA-300	120V (平ピンプラグ付コード)	100V (コンセント付コード)	300VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約1.5kg	5,500
DA-550			550VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約2.5kg	7,700
DA-1000			1KVA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約3.2kg	8,800
DP-100	220V (丸ピンプラグ付コード)	100V (コンセント付コード)	100VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約1.8kg	5,500
DP-200			200VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約2.6kg	7,700
DP-300			300VA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約3.1kg	8,800

携帯用トランス

PORTABLE TRANSFORMERS

TB series

単相 単巻 降圧用  
現場工事用

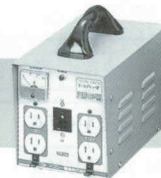

TB 200V-100-115V

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	コンセント	プラグ	外形寸法 W、D、H (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
TB-100D	200V → 100V 115V	1KVA	10A	VCT 2×3×2m	⊕/⊖ ×4	4P	155、265、225	B	約10kg	29,700
TB-200D		2KVA	20A				155、265、225	B	約13kg	41,800
TB-300D		3KVA	30A				175、295、240	B	約17kg	53,900

仮設現場での電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのときに役立ちます。

入力コード2m付

携帯用トランス

PORTABLE TRANSFORMERS

TBN series

単相 単巻 降圧・昇圧用  
現場工事用



TBN 100-200V-100-115-200V

入力コード2m付

TBN-200	100V → 100V 200V → 115V 200V	2KVA	10/20A	VCT 2×3×2m	⊕/⊖ ×2	4P	155、265、225	B	約13.5kg	60,500
TBN-300		3KVA	15/30A				⊕/⊖ ×2			


仮設現場での電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのときに役立ちます。

TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切換装置付

入力コード2m付

形状・寸法図

TB

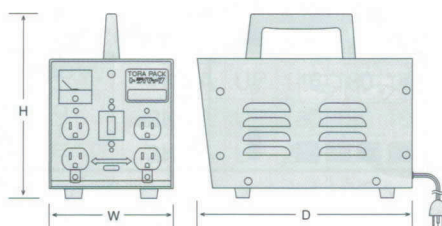

TBN

