

SWALLOW

DC-DCコンバーター

DC-DC CONVERTERS

SD series バスやトラック (DC24V) からDC12Vの機器が使える。

DC24VからDC13.8Vに変換



SD DC24V-DC13.8V

品番	入力電圧	出力電圧	容量 連続 最大	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
SD-3A	DC-24V	DC-13.8V	2.5A · 3A	162	100	47	約 0.6 kg	13,200
SD-5A			4A · 5A	162	120	47	約 0.7 kg	15,400
SD-10A			8A · 10A	162	160	47	約 1.0 kg	19,800
SD-15A			12A · 15A	162	210	47	約 1.3 kg	24,200
SD-3000			25A · 30A	130	210	114	約 2.0 kg	29,700

直流安定化電源装置

POWER SUPPLIES

SP series

AC100VからDC3V~15V・6V~28Vに変換



SP-N・SP AC100V-DC13.8・3~15V・16~28V 無線機、音響機器専用

 
品番	入力電圧	出力電圧	容量 連続 最大	電圧・電流計	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
SP-550N	AC-100V	DC-13.8V	13.8V5A · 5.5A	なし No provided	110	175	79	約 2.4 kg	16,500
SP-1000N		DC-3~15V	13.8V8A · 10A	V&A 切替式 Both provided	130	210	114	約 4 kg	29,700
SP-1500N		DC-3~15V	13.8V10A · 15A	V&A 切替式 Both provided	130	210	114	約 4.4 kg	33,000
SP-1500M	AC-100V	DC-6~15V DC-16~28V	13.8V12A · 15A 24V 8A · 10A	V&A Both provided	255	350	135	約 10 kg	57,200
SP-3500		DC-3~15V	13.8V30A · 35A	V&A Both provided	255	350	135	約 12 kg	59,400
SP-6000		DC-6~15V DC-16~28V	13.8V55A · 60A 24V25A · 30A	V&A Both provided	320	440	178	約 20 kg	165,000

ACアダプター

AC ADAPTERS

AC/GF/NT series

AC100VからDC3V~24Vに変換



AC-ADAPTOR 100V-DC3~12V

単位: mm

品番	入力電圧 A C	出力電圧 D C	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
AC-3	AC-100V	3V	1000mA	51	44	71	約 250 g	2,200
AC-4.5		4.5V	650mA	51	44	71	約 250 g	2,200
AC-6		6V	500mA	51	44	71	約 250 g	2,200
AC-9		9V	300mA	51	44	71	約 250 g	2,200
AC-12		12V	250mA	51	44	71	約 250 g	2,200

SWITCHING 100~240V-DC5~24V


UL CSA

出力コード2m付

GF18-US0530	AC-100V AC-240V	5V	3A	48.8	54	26	約 130 g	
GF18-US0628		6V	2.8A	48.8	54	26	約 130 g	
GF18-US0724		7V	2.4A	48.8	54	26	約 130 g	
GF18-US0920		9V	2A	48.8	54	26	約 130 g	
GF18-US1215		12V	1.5A	48.8	54	26	約 130 g	
NT24-1S1220		12V	2A	50	95	35	約 280 g	
NT24-1S1516		15V	1.6A	50	95	35	約 280 g	
NT24-1S2410		24V	1A	50	95	35	約 280 g	

- 小型軽量のダイレクトプラグインタイプ
- 低ノイズ: VCCI Class II 対応
- 出力短絡等に対する過電流保護回路付
- 過電圧保護回路付
- 各種カスタム仕様にも対応いたします。
- SWITCHINGシリーズは1ロット1000台以上の注文になります。

形状・寸法図

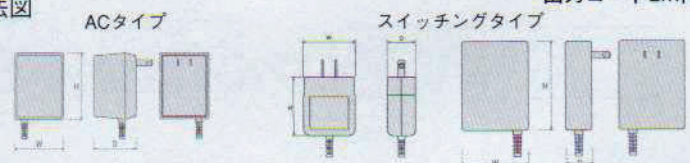

出力コード2m付