

PAL series

単相 単巻 使用できる容量 150VA~1.5KVA



PAL 110~240V-100V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
○ PAL-150A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.25kg	13,800
◎ PAL-150E	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.7kg	13,800
○ PAL-150I	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	150VA	90	120	90	約1.7kg	13,800
○ PAL-350A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	350VA	110	150	140	約2.3kg	16,500
◎ PAL-350E	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	350VA	110	150	140	約3.7kg	16,500
○ PAL-350I	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	350VA	110	150	140	約3.7kg	16,500
○ PAL-500A	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	510VA	110	150	140	約3.8kg	17,600
◎ PAL-1000AP	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	1KVA	130	195	135	約5.0kg	19,800
◎ PAL-1500AP	平ピン A2	AC-110~130V	AC-100V	1.5KVA	130	195	135	約7.0kg	25,300


適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン・AV機器・CD/MDプレーヤー・プリンター・ビデオカメラ 入力コード1.3m付
デジタルカメラの充電器用等。

形状・寸法図

PAL-150A・E・I 保護機能 ヒューズ

PAL-350A・E・I・500A
保護機能 ヒューズ

PAL-1000AP・1500AP
保護機能 ノーヒューズブレーカー

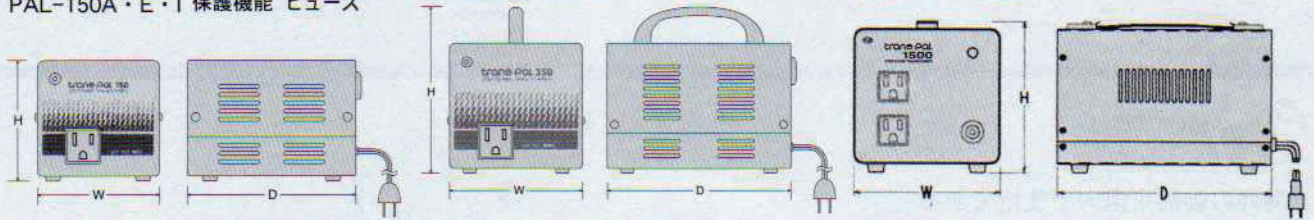

PAL-EP 220~230V-100V トロイダルトランス式

PAL-IP 240V-100V トロイダルトランス式

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ PAL-500EP	丸ピン C2	AC-220~230V	AC-100V	510VA	70	170	120	約3.3kg	22,000
◎ PAL-1000EP	丸ピン C2			1KVA	80	175	135	約5.0kg	27,500
◎ PAL-1500EP	丸ピン C2			1.5KVA	88	180	145	約6.4kg	38,500
○ PAL-500 IP	丸ピン C2	AC-240V	AC-100V	510VA	70	170	120	約3.3kg	24,200
○ PAL-1000 IP	丸ピン C2			1KVA	80	175	135	約5.0kg	29,700
○ PAL-1500 IP	丸ピン C2			1.5KVA	88	180	145	約6.4kg	40,700

保護機能 ノーヒューズブレーカー

入力コード1.3m付

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫
コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

トロイダルコア（ノーカッティング鉄芯）を使用していますので従来品に比べて軽量、コンパクトです。

形状・寸法図 PAL-500EP (IP)

PAL-1000EP (IP)

PAL-1500EP (IP)

