

AG series

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

単相 単巻

使用できる容量 55VA・120VA



AG 220~240・100・110~130V - 100・220~240V トロイダルトランス式

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-55	丸ピン C2	AC-220V~240V 100V	AC-100V 220V~240V	55VA	75	52	108	約 520g	7,200
◎ AG-120	丸ピン C2	AC-220V~240V 100V (自動切替)	AC-100V 220V~240V	120VA	75	52	108	約 840g	13,200
○ AG-120A	丸ピン C2	AC-220V~240V 110V~130V (自動切替)	AC-100V 220V~240V	120VA	75	52	108	約 840g	13,200

保護機能 自動復帰型温度サーモ


付属品 アダプタープラグ(A-2) (100V)・専用ポーチ

入力コード80cm付

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧自動切替)

適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー
シェイパー・ACアダプター・コンタクトレンズ煮沸器
ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器等。

形状・寸法図

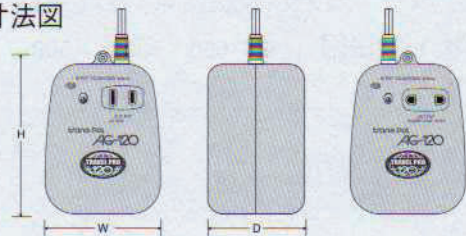

世界中の電気製品が使えるマルチコンセント付

単相 単巻

使用できる容量 1KVA~1.5KVA



AG 100・110・120・200・220・240V - 100・110・120・200・220・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ AG-1000D	平ピン A2	AC-100V 110V 120V 200V 220V 240V 切替式	100V 110V	1KVA	170	190	183	約 9kg	33,000
◎ AG-1500D	平ピン A2		AC-120V 200V 220V 240V	1.5KVA					
○ AG-1000N	平ピン A2	AC-100V	100V 110V	1KVA	170	190	183	約 9kg	33,000
○ AG-1500N	平ピン A2		AC-120V 200V 220V 240V	1.5KVA					

保護機能 ノーヒューズブレーカー


付属品 アダプタープラグ(C-2) (1000D・1500Dのみ)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

形状・寸法図

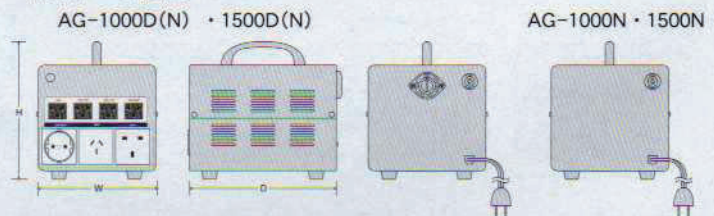

AG-1000(N)・1500(N)

入力コード1.3m付
※AG-1500Dは入力電圧が100、110、120V
の場合1200VAまでしか使用できません。