


## マルチトランス (マルチ入力・ねじアップ式端子台)

M series


単相 複巻

マルチタップ  
静電シールド  
接地端子入力側に±10V(±20V)端子を設けることにより、  
1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。

M21-E

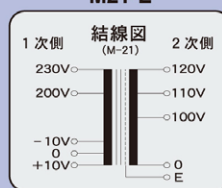

M41-E (M42-E)

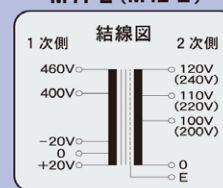

( ) 内の電圧はM42です

## M21-E 200V系

1次側 0・190V・200V・210V・220V・230V・240V  
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕ 容量200VA~5KVA

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
◎ M21-200E	(240V) 230V (220V) (210V) 200V (190V) 0	120V 110V 100V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	10,300
◎ M21-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,000
◎ M21-500E			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,400
◎ M21-750E			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	21,600
◎ M21-1KE			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	24,800
◎ M21-1.5KE			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	35,100
◎ M21-2KE			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	41,000
◎ M21-3KE			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	56,200
◎ M21-4KE			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	77,800
◎ M21-5KE			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	88,600

## M41-E 400V系

1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V  
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕ 容量200VA~5KVA

◎ M41-200E	(480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0	120V 110V 100V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	10,800
◎ M41-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,500
◎ M41-500E			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,900
◎ M41-750E			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	22,100
◎ M41-1KE			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	25,400
◎ M41-1.5KE			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	35,600
◎ M41-2KE			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	41,600
◎ M41-3KE			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	56,700
◎ M41-4KE			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	78,300
◎ M41-5KE			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	89,100

## M42-E 400V系

1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V  
2次側 0・200V・220V・240V・E・⊕ 容量200VA~5KVA

◎ M42-200E	(480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0	240V 220V 200V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	10,800
◎ M42-300E			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,500
◎ M42-500E			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	18,900
◎ M42-750E			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	22,100
◎ M42-1KE			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	25,400
◎ M42-1.5KE			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	35,600
◎ M42-2KE			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	41,600
◎ M42-3KE			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	56,700
◎ M42-4KE			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	78,300
◎ M42-5KE			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	89,100

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品