

■大 金


商品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
63099	ステン 1m×60cm 表裏同目	19,000 (19,950)		同厚	1m	-	60cm	-	1m	-	60cm	-	1,040×30×4.0 (630)	1,516g	5	4 960910 630994
63400	普及型 シルバー 1m×60cm 表裏同目	15,000 (15,750)		同厚	1m	-	60cm	-	1m	-	60cm	-	1,040×35×2.5 (630)	1,102g	5	4 960910 634008
63118	普及型 ステン 1m×60cm 表裏同目	8,500 (8,925)		同厚	1m	-	60cm	-	1m	-	60cm	-	1,040×35×2.5 (630)	1,102g	5	4 960910 631182
63128	普及型 ステン 3×2尺 表裏同目	8,500 (8,925)		同厚	3R	-	2R	-	3R	-	2R	-	939×35×2.5 (636)	1,044g	5	4 960910 631281
63094	普及型 ステン 1m/3尺3寸 併用目盛	8,500 (8,925)		同厚	1m	-	60cm	-	3尺3寸	-	2尺	-	1,040×35×2.5 (630)	1,102g	5	4 960910 630949

■中 金

商品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
63053	ステン 60×30cm 表裏同目	13,500 (14,175)		同厚	60cm	-	30cm	-	60cm	-	30cm	-	630×25×3.0 (330)	543g	5	4 960910 630536
63402	普及型 シルバー 60×30cm 表裏同目	9,500 (9,975)		同厚	60cm	-	30cm	-	60cm	-	30cm	-	630×30×2.0 (330)	432g	5	4 960910 634022
63410	普及型 ステン 60×30cm 表裏同目	5,000 (5,250)		同厚	60cm	-	30cm	-	60cm	-	30cm	-	630×30×2.0 (330)	430g	5	4 960910 634107
63411	普及型 ステン 2×1尺 表裏同目	5,000 (5,250)		同厚	2R	-	1R	-	2R	-	1R	-	638×30×2.0 (335)	440g	5	4 960910 634114
63412	普及型 ステン 60cm/2尺 併用目盛	5,000 (5,250)		同厚	60cm	-	30cm	-	2尺	-	1尺	-	638×30×2.0 (335)	440g	5	4 960910 634121

■筋交付大金

商品コード (品番)	品 名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
63121	ステン 1m×60cm 表裏同目	14,000 (14,700)		同厚	1m	-	60cm	-	1m	-	60cm	-	1,030×35×2.5 (630)	1,700g	1	4 960910 631212

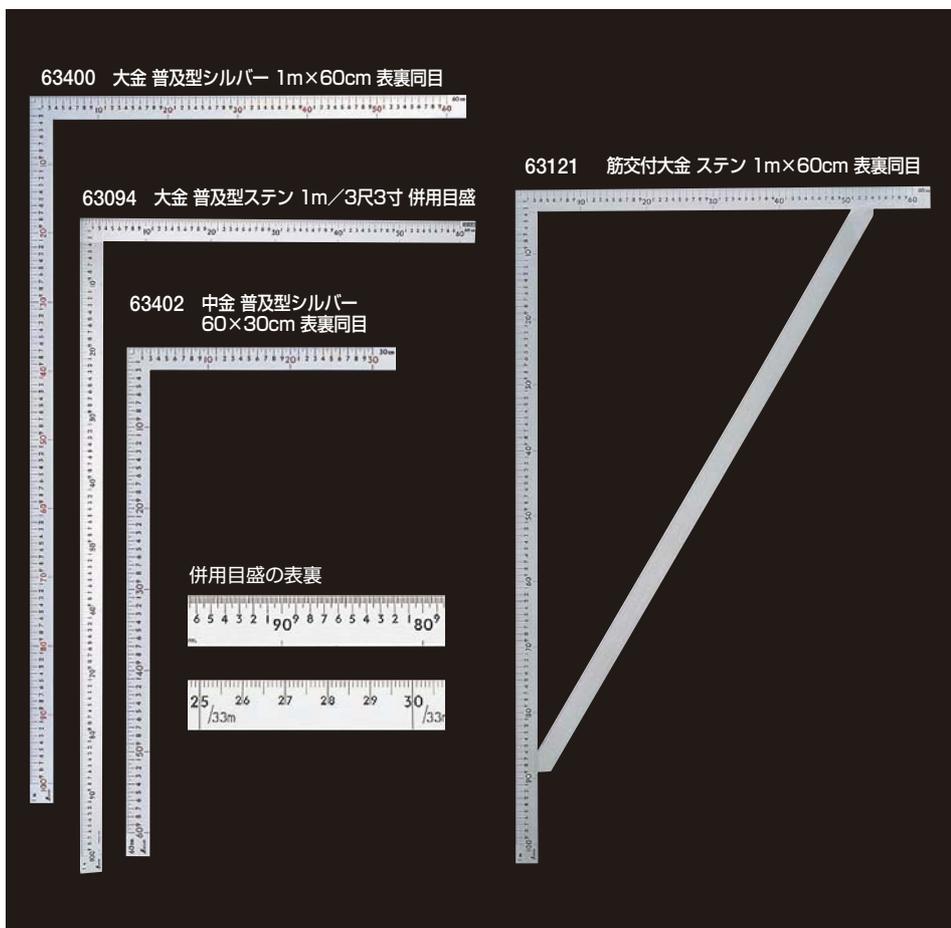

特長

- 石材、材木、鋼材など、大きな物の測定・ケガキに便利です。
- 筋交付は落としたり、ぶつかったりした際の衝撃から直角精度を守ります。

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.5mm
	材質	ステンレス

曲尺
直尺
アルミ製
直尺
樹脂製・
竹製直尺
スヤ止型
フロート
マイクログ
メーター
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー！
光学機器
墨つけ・
基準シール
丸ノコ
ガイド定規
建築用工具
工場用工具
砂時計
湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット
家庭用
セレクション