

## ■クラックスケール

| 製品コード<br>(品番) | 品名        | 標準小売価格(税込) | 包装<br>形態 | 本体サイズ<br>(mm) | 製品質量 | 入数         | JANコード          |
|---------------|-----------|------------|----------|---------------|------|------------|-----------------|
| 58699         | カードタイプ    | 750(788)   |          | 55×91×0.3     | 12g  | 10<br>(50) | 4 960910 586994 |
| 58698         | 直尺15cmタイプ | 550(578)   |          | 175×15×0.5    | 10g  | 10<br>(50) | 4 960910 586987 |
| 58697         | クリアタイプ    | 650(683)   |          | 55×91×0.2     | -    | -          | 4 960910 586970 |

58698

直尺15cmタイプ



表 裏

### 特長

- カードタイプと直尺15cmタイプはステンレス製で折れ曲がりにくく、強度があります。
- クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなります。

### 用途

- 壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。(品確法により、住宅の検査が重要になってきています。)


### 仕様

|        | カードタイプ  | 直尺15cmタイプ | クリアタイプ  |
|--------|---------|-----------|---------|
| 目盛線巾精度 | ±0.05mm | ±0.02mm   | ±0.02mm |
| 材質     | ステンレス   | ステンレス     | ポリエステル  |

58697 クリアタイプ



58699 カードタイプ

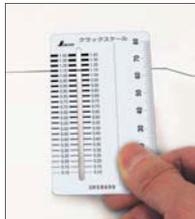

## ■型取りゲージ

| 製品コード<br>(品番) | 品名      | 標準小売価格(税込)   | 包装<br>形態 | 本体サイズ<br>(mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード          |
|---------------|---------|--------------|----------|---------------|------|----|-----------------|
| 77970         | A 150mm | 1,350(1,418) |          | 150×84×18     | 230g | 6  | 4 960910 779709 |
| 77971         | B 300mm | 5,400(5,670) |          | 300×150×31    | 977g | 4  | 4 960910 779716 |

77971

B 300mm

77970 A 150mm




### 特長

- どんな形でも簡単に型取れます。
- サビないステンレス針を使用しています。

### 用途

- カーペットや敷物の角取り、木や金属部の曲線部の型取りに。

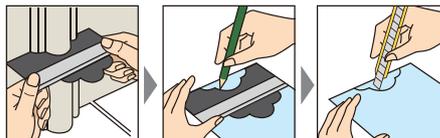

取りたい型に本品を当ててください。

型に沿って線を引いてください。

型取った跡を切り取ります。

### 仕様

|        | 150mm               | 300mm                |
|--------|---------------------|----------------------|
| 使用可能範囲 | 約148×49mm<br>(巾×奥行) | 約293×106mm<br>(巾×奥行) |
| 使用針    | 約185本               | 約280本                |
| 針サイズ   | 84×φ0.8mm           | 150×φ1.0mm           |
| 材質     | 針：ステンレス             |                      |

## ■ダブルスクライバー

| 製品コード<br>(品番) | 品名  | 標準小売価格(税込)     | 包装<br>形態 | 本体サイズ<br>(mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード          |
|---------------|---|----------------|----------|---------------|------|----|-----------------|
| 77590         | きこりログ用  | 10,500(11,025) |          | 250×65×75     | 330g | 1  | 4 960910 775909 |
| 77597         | スクライブインクペンシル 2本入<br>ダブルスクライバー-きこり用 <b>NEW</b> | 900 (945)      |          | 183×φ75       | 7g   | 1  | 4 960910 775978 |

77590 きこりログ用



スクライブインクペンシル1本付

77597 スクライブインクペンシル 2本入 ダブルスクライバー きこり用




### 特長

- ログハウスを組み上げる時に必要不可欠なクガキ用コンパスです。
- 針をスクライブインクペンシルに付け替えるだけでダブルスクライバーとして使用できます。付け替えは簡単です。
- スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
- スクライブインクペンシルで書いた線は、乾いている時は黒く、消しゴムで消せます。湿気をおおくとブルーのインクに変わり、消えなくなります。
- スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整ができます。

### 用途

- ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。
- ※下の丸太の凸凹を上丸太に写します。ダブルスクライバーを水平に保ち、Aを針の方でなぞり、Bに線を引きます。

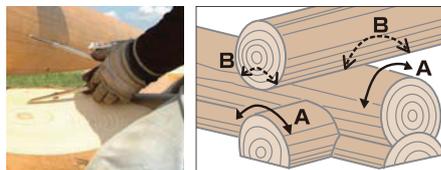

### 仕様

|     |   |
|-----|---|
| 材質  | 本体:鉄+クロムメッキ<br>水平器 本体:ABS樹脂                   |
| 水平器 | 感度:0.5mm/m=±0.0286°<br>精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内 |

曲尺  
直尺  
アルミ製  
樹脂製  
竹製直尺  
スライド型  
フロトラナー  
マシナー  
ノギス  
コンパス  
巻尺  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
光学機器  
墨つけ  
丸ノコ  
ガイド定規  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計  
湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット