


温度計 最高・最低

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72709	D-7 ワンタッチ式	1,900 (1,995)	SP	220×65×22	110g	5	4 960910 727090
72715	D-9 丸型 10cm	2,000 (2,100)	SP	φ106×43	80g	4	4 960910 727151

72715 D-9丸型 10cm

72709

D-7 ワンタッチ式

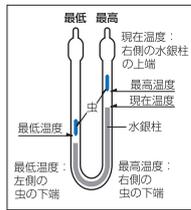

使用方法

- リセットボタンを押して虫を水銀柱に付くまで引き下げます。
  - 気温の変化で水銀柱が動き、虫が押し上げられ、そのまま止まります。
- 製品の構造上、運送途中の振動などで水銀切れが起こる場合があります。このままでは正確な測定ができません。簡単に直せますので、直してからお使いください。

特長


- 使用時間内での最高温度・最低温度及び現在温度を同時に測定できます。

用途

- 各種温度管理に。

仕様

	D-7	D-9
精度	±2℃	
測定範囲	-40~50℃	
1目盛	1℃	2℃
材質	本体:ABS樹脂	本体:ポリスチレン樹脂

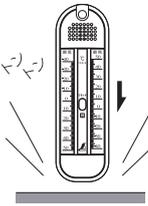

修理方法


- 本体を逆さにしてリセットボタンを押し、虫と水銀柱をなるべく離します。
- 本体の上下を戻し、ゴム板などの上で軽くトントンと叩くか、本体を握って振り下ろしてください。何度か繰り返すと直ります。

乾湿計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72706	E-2	1,300 (1,365)	SP	285×84×26	100g	5	4 960910 727069



72706 E-2

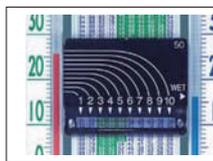

(使用方法)

- 移動板を動かし、▼をWET側の表示16℃に合わせます。
- ②DRY側の表示26℃から出ている→の先にある数字を読み取ります。  
WET:16℃ → 38%  
DRY:26℃

特長

- 2本の温度計を組み合わせた物で、湿球と乾球の温度差により湿度を測定します。
- 特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの湿度管理に。(室温も測定できます。)


仕様

精度	温度:±1℃ 湿度:±10%
測定範囲	温度:-10~50℃ 湿度:10~94%
目盛	温度:1℃ 湿度:-
材質	本体:ポリスチレン樹脂 移動板・水タンク:AS樹脂 感温液:着色精製白灯油

水槽用温度計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72583	L	900 (945)	SP	φ13×160	17g	10	4 960910 725836

72583 L

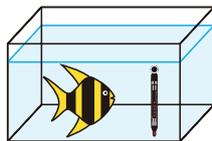

特長

- 高温、低温、適温を色分けし、一目で分かります。
- 吸着型でおもりの鉛が入っていますので安定した測定ができ、水槽の外から温度が読み取れます。

用途

- 熱帯魚の飼育など水槽の温度管理に。

仕様

精度	±1℃
測定範囲	0~40℃
1目盛	1℃
材質	本体:ガラス



地温計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
72622	0-2 ホワイト	320 (336)	SP	190×25×7	20g	4	4 960910 726222
72627	0-2 イエロー	320 (336)	SP				4 960910 726277
72630	0-2 ブルー	320 (336)	SP				4 960910 726307
72623	0-3 ミニ A 赤橙紫	420 (441)	SP	56×17×3	1g	4	4 960910 726239
72633	0-3 ミニ B 黒青緑	420 (441)	SP				4 960910 726338
72624	0-4 気温地温用 ホワイト	530 (557)	SP				4 960910 726246
72636	0-4 気温地温用 イエロー	530 (557)	SP	245×35×7	36g	4	4 960910 726369
72639	0-4 気温地温用 ブルー	530 (557)	SP				4 960910 726390

72627 0-2イエロー

72623 0-3 ミニ A 赤橙紫

72639 0-4 気温地温用ブルー

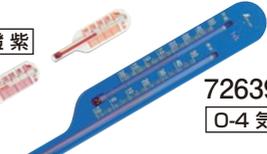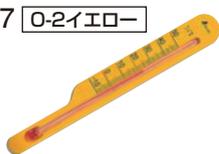

特長

- 発芽・育苗・鉢植えの温度管理に、地面・鉢などの土に差し込んで使用する地温用温度計です。
- 植物の生育と地温には密接な関係があります。植物の種類によって異なる成長最適温度を知り、効率の良い栽培を行うための地温計です。
- 0-3はカラフルで小さい3ヶセットです。
- 0-4は気温と地温が同時に測れます。

用途

- 発芽温度: 15~25℃, 25~30℃
- 生育温度: アサガオ, トマト, アマリリス, トウモロコシ, ジャがいも, かぼちゃ
- 発芽温度: 15~25℃, 25~30℃
- 生育温度: チューリップ, 百日草, スイピー, コスモス, ホウレン草, ハクサイ

仕様

	0-2	0-3	0-4
精度	±1℃	±2℃	±1℃
測定範囲	-10~50℃	10~50℃	地温用:-10~50℃ 気温用:-20~50℃
1目盛	1℃	2℃	1℃
材質	ポリスチレン樹脂	ユボ紙	ポリスチレン樹脂

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

プラスチック型

ノギス

コンパス

測量用品

はかり

レベル

レーザー!

光学機器

墨つけ・基準出レベル

丸ノコ

ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・温度計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット