



■曲尺 巻金 シルバー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長さ×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10510	30cm 裏面角目	JIS 赤 十二 2,850 (2,993)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	角目	丸目	15cm	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105102
10529	1尺 裏面角目	赤 十二 2,850 (2,993)	V	同厚	1尺	-	5寸	-	角目	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105294
10511	30cm/1尺 併用目盛	cm/R 赤 十二 2,850 (2,993)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	1尺	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105119
10634	30cm 表裏同目	JIS 赤 十二 2,850 (2,993)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	30cm	-	15cm	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 106345
10545	1尺 表裏同目	赤 十二 2,850 (2,993)	V	同厚	1尺	-	5寸	-	1尺	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105454

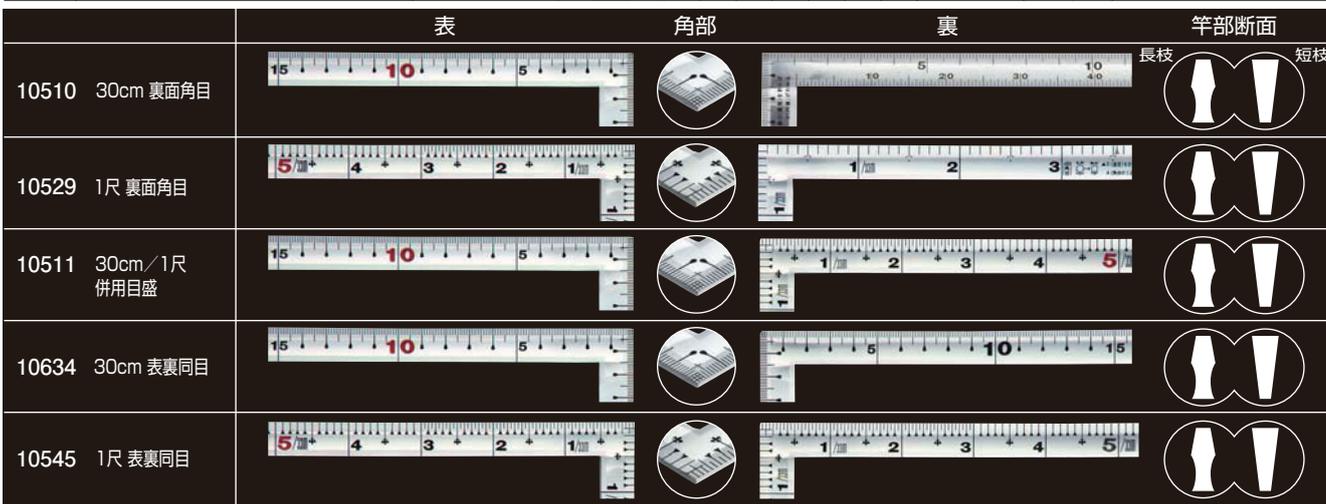

特長

 - 通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。
- 小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
- 直角を調べる定規としても重宝し、建具職向けです。



目盛部分のみ
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

■L型万能定規

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77885	60cm 併用目盛 cm/R	15,000 (15,750)	V	630(330)×30×4 (≠330×25×3)	1kg	2	4 960910 778856


特長

- へリ付で材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。
- オールステンレスで重量感があり、頑強です。
- 長枝内側に尺相当目盛が入っています。

用途

- 丸ノコガイドとして。

丸ノコが使えるよう
切り欠き付

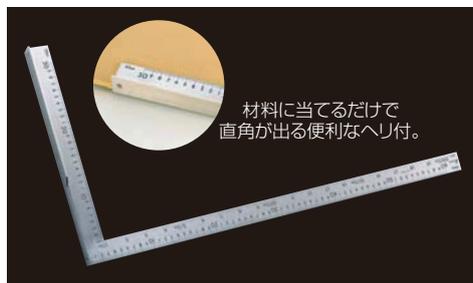

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.5mm
材質	ステンレス

■金銀曲尺 額セット

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
98760	額セット 金墨壺付	40,000 (42,000)	箱	450×753×30	2,950g	1	4 960910 987609

特長

- 日本建築において“匠”の精神とも言われる曲尺を心を込めて金色・銀色に作り上げ、その由来を金属板に美しく刻み込み、飾り額として仕上げたものです。

用途

- 記念品・贈答品として。



98760

額セット 金墨壺付

曲尺
直尺
アルミ製
直尺
樹脂製・
竹製直尺
スチール製
プロトラクター
マシニング
ノギス
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
光学機器
墨付け、
基準出し
レベル
ガイド定規
丸ノコ
建築用
工具
工場用
工具
砂時計
湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット