



### ■アルミ自由金 角度目盛 筋交付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62660	30cm	4,680 (4,914)		355×30×20	265g	4	4 960910 626607
62661	45cm	5,230 (5,492)		505×30×20	380g	5	4 960910 626614
62662	60cm	6,330 (6,647)		655×30×20	480g	4	4 960910 626621

62660 30cm


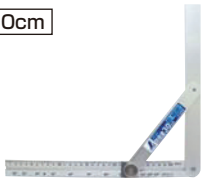


角度目盛

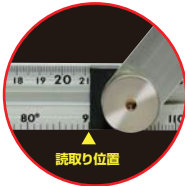

#### 特長

- 溶接の角度確認に便利です。
- 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
- 筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
- アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
- 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
- 角度目盛は1°ピッチ(20~120°)、勾配目盛は1寸ピッチ(平勾配、返し勾配0~10)です。

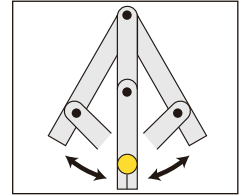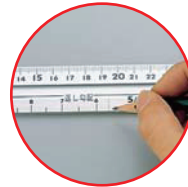


### ■アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62569	30cm	4,680 (4,914)		355×30×20	265g	4	4 960910 625693
62570	45cm	5,230 (5,492)		505×30×20	380g	5	4 960910 625709
62571	60cm	6,330 (6,647)		655×30×20	480g	4	4 960910 625716
62572	90cm	8,530 (8,957)		955×30×20	680g	4	4 960910 625723
62573	1.2m	10,730 (11,267)		1,255×30×20	880g	4	4 960910 625730

62571 60cm




勾配目盛

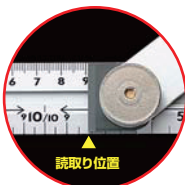

#### 用途

- 屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に。
- 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規として。
- 目盛付は長さの測定に。

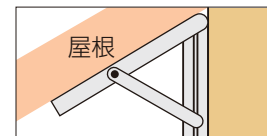

ケガいて



丸ノコガイド定規にも



#### 仕様

材質	本体:アルミ ネジ:真ちゅう
----	-------------------

### ■アルミ自由金 目盛なし 筋交付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62540	45cm	4,400 (4,620)		505×30×20	380g	5	4 960910 625402
62541	60cm	5,500 (5,775)		655×30×20	480g	4	4 960910 625419
62542	90cm	6,600 (6,930)		955×30×20	680g	1	4 960910 625426

62540 45cm




#### 特長

- 角度を任意に調節できます。
- 自由スコヤは止ネジが付いているので、設定した角度で固定することができます。

#### 用途

- 任意の角度やケガキ、写し取りに。
- 自由スコヤ:ありホンの工作、墨ケガキなどに。

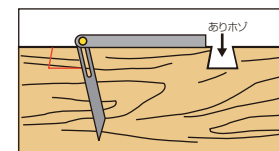

#### 仕様

材質	自由スコヤ 本体:ステンレス ネジ:真ちゅう	自由金 ステンレス
----	------------------------------	--------------

### ■自由スコヤ 目盛なし

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62588	15cm	750 (788)		180×14×5.5	111g	12	4 960910 625884
62596	25cm	1,150 (1,208)		250×19×5.5	202g	4	4 960910 625969

### ■自由金 目盛なし

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	長枝(増枝)×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62502	25cm	700 (735)		250(150)×15×2	91g	12	4 960910 625020
62510	30cm	800 (840)		300(180)×15×2	109g	4	4 960910 625105
62529	45cm	1,400 (1,470)		450(300)×15×2	171g	5	4 960910 625297
62532	60cm	2,000 (2,100)		600(400)×15×2	235g	4	4 960910 625327

62596  
自由スコヤ 25cm



62502  
自由金 25cm



曲尺  
直尺  
アルミ製直尺  
樹脂製・竹製直尺  
スコヤ・止型・プロトラクター  
マシナリー  
ノギス  
コンパス  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
光学機器  
墨つけ・基準出し  
丸ノコガイド定規  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計・湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット