

## ■ブルースラント

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78546	回転式	2,800 (2,940)	SP	120×240×20	120g	4	4 960910 785465
78543	気泡管式	1,750 (1,838)	SP	109×235×16	80g	4	4 960910 785434
78544	ダイヤル式	2,200 (2,310)	SP	107×230×18.5	100g	5	4 960910 785441
78545	ダイヤル式 マグネット付	2,600 (2,730)	SP	107×230×18.5	115g	4	4 960910 785458
78551	ダイヤル式 建築用勾配目盛	2,200 (2,310)	SP	107×230×18.5	100g	4	4 960910 785519



78546  
回転式



78543  
気泡管式



78544  
ダイヤル式



78545  
ダイヤル式 マグネット付




78551  
ダイヤル式 建築用勾配目盛


### 特長



●ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。(回転式)

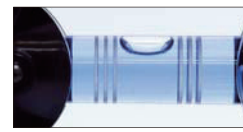

●大型気泡管を採用しました。(回転式)

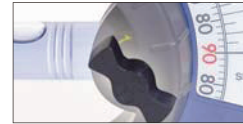

●回しやすくつまみやすいLOCKつまみ付です。(回転式)

●変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。  
●裏表どちらでも使用可能です。(回転式・気泡管式)  
●測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。(ダイヤル式マグネット付)

### 仕様

品番	78546
感度	感度 0.35mm/m=0.0201°
精度	精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液

品番	78543
感度	感度 0.7mm/m=0.0401°
精度	精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:ガラス 液体:石油系液

品番	78544/78545/78551
感度	感度 2.0mm/m=0.1146°
精度	精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 透明カバー:ポリスチレン樹脂 指針:アルミ マグネット:ネオジム磁石(78545)

## ■マルチレベル

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78997	A-150	4,000 (4,200)	SP	78×62×15	70g	5	4 960910 789975
78996	A-300	5,500 (5,775)	SP	93×79×18	99g	4	4 960910 789968
78966	A-600	25,000 (26,250)	箱	141×133×20	541g	1	4 960910 789661


78966 A-600

78997 A-150



直尺ステン15cm付属

78996 A-300

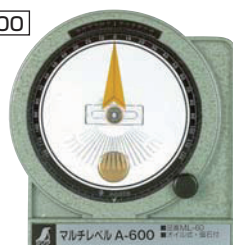

### 特長

●バーニヤ目盛付なので、角度を素早く正確に測定できます。

### 用途

●角度測定に。

### 仕様

	A-150	A-300	A-600
精度	±0.6°		
最小読取値	0.2°	0.1°	5分(約0.08°)
材質	本体:ABS樹脂		枠:アルミダイカ
その他	裏面マグネット付		
付属品	直尺ステン15cm		

### ■バーニヤ目盛の見方

読み取り値

バーニヤ目盛

指針

指針

①バーニヤの0を荒読みします。

26

②指針と反対の方のバーニヤ目盛をみて外側目盛と合ったところを読みます。

26+4=26.4度