


フリーアングルマルチ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78232	フリーアングルマルチ アルミガイド30cm付	7,500 (7,875)	SP	455×145×23	750g	4	4 960910 782327
78233	アルミガイド30cm	1,200 (1,260)	VH	455×30×5	130g	4	4 960910 782334
78234	アルミガイド45cm	1,500 (1,575)	VH	605×30×5	171g	5	4 960910 782341
78235	アルミガイド60cm	1,800 (1,890)	VH	755×30×5	213g	4	4 960910 782358


 
78232

フリーアングル マルチ
アルミガイド30cm付

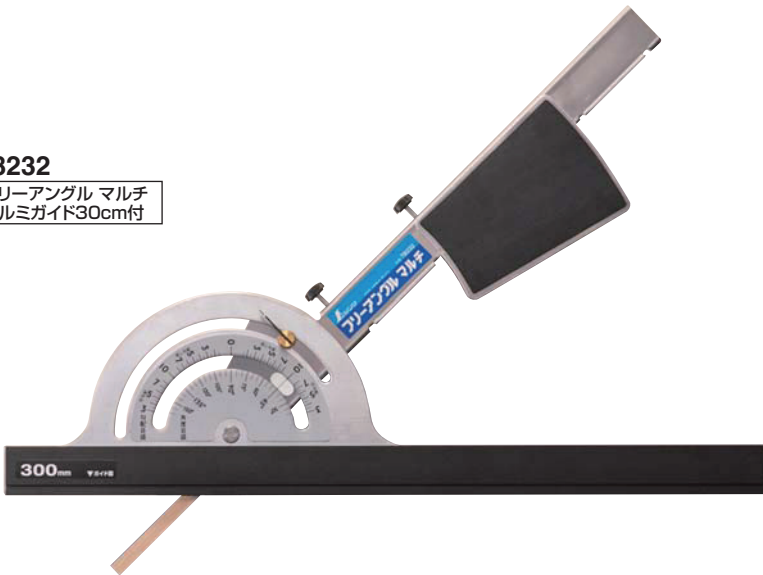

使用方法

丸ノコのベースにスライダを固定。アルミガイドの溝にすべらせてまっすぐ切れます。

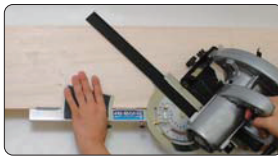


特長

● プレないスライダを標準装備しました。



● 長さも角度も自由自在に設定可能です。
● ガイド交換で長さの調整が可能です。

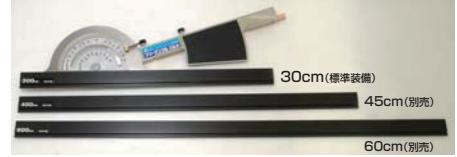


※30cmを標準装備しています。別売のアルミガイドに交換できますので45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。(捨て木1本付)

● アルミガイドは自由な位置で止められます。



● 切り出しを長くすることも角度が無い場合に便利です。

 固定ネジをゆるめます



本体ウラ

仕様

角度精度	90° において 300mmにつき1mm以下
材質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゅう
付属品	捨て木1本、ストッパーネジ平

フリーアングルワンタッチ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78450	1m	19,000 (19,950)	V	1,230×425×30	2,200g	1	4 960910 784505
78451	1.2m	20,000 (21,000)	V	1,460×425×30	2,500g	1	4 960910 784512

78450 1m



ワンタッチ固定レバーを倒すと爪が材料に食い込みガッチリ固定します。

特長

● 定規を材料にワンタッチ固定できます。
● 固定も解除もワンタッチでできます。
● 定規を押さなくてもOK。両手で丸ノコを使えます。

読み取りやすい勾配目盛付です。
(写真は3寸勾配に設定。)



透明ポリカーボネート板で切り出し位置が良く見えます。



石膏ボード等のやわらかい材料には針で固定できます。



仕様

	1m	1.2m
角度精度	90° において1,000mmにつき3.5mm以下	
材質	本体：ステンレス、アルミ ストッパーネジ：ステンレス、真ちゅう	
付属品	捨て板 (ポリカーボネート樹脂)	

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ型・
プロトラクター

ノギス・
マシナクター

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！
光学機器

墨つけ、
基準出しレベル

丸ノコ
ガイド定規

建築用
工具

工場用
工具

砂時計
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット