

■ジャスティー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78079	クイックアジャスト 23cm	3,200 (3,360)	箱	350×105×26	360g	4	4 960910 780798
78176	II 23cm <span style="color:red">NEW</span>	2,150 (2,258)	SP			5	4 960910 781764

■ミニフリーアングル

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78217	クイックアジャスト 30cm	5,200 (5,460)	SP	439×100×26	460g	4 (24)	4 960910 782174
78179	II 30cm <span style="color:red">NEW</span>	3,850 (4,043)	SP	439×112×23	450g	5	4 960910 781795

■クランプ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77892	ミニフリーアングル 30cm用	3,200 (3,360)	SP	260×100×32	480g	5	4 960910 778924

78079  
ジャスティー  
クイックアジャスト 23cm



78176  
ジャスティーII 23cm



78217  
ミニフリーアングル  
クイックアジャスト 30cm



78179  
ミニフリーアングル II 30cm



77892  
クランプ  
ミニフリーアングル30cm用



特長

- 角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。
- 3寸~8寸勾配目盛付です。
- 丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。

クイックアジャスト

- 決まった角度(45°90°135°)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用しました。



ジャスティーII・ミニフリーアングルII


- 白地の読み取りやすい目盛です。
- 破損に強い金属の新型ストッパーネジを採用しました。

たためるフラップ式ツマミ



クランプ

- 柱の切断に丸ノコを使う時に、ミニフリーアングルを柱に固定できます。重い丸ノコを両手で持つ事ができるので、安全かつ正確に切断できます。

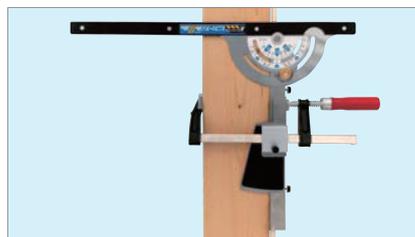

用途

- 丸ノコのガイド定規として。  
※板材等(外壁ボード・木製板)を切断する時に、角度を測ってそのままガイド定規として使用できます。

仕様

■ジャスティー

	クイックアジャスト	II
角度精度	90° において 300mmにつき1mm以下	
材質	本体ステンレス ストッパーネジステンレス真ちゅう ストッパーネジ平ABS樹脂	本体ステンレス ストッパーネジステンレス真ちゅう
付属品	捨て木1本	
	ストッパーネジ 平	-

■ミニフリーアングル

	クイックアジャスト	II
角度精度	90° において 300mmにつき1mm以下	
材質	本体ステンレスアルミ ストップスイッチABS・POM ストッパーネジステンレス真ちゅう ストッパーネジ平ABS樹脂	本体ステンレスアルミ ストッパーネジステンレス真ちゅう
付属品	捨て木1本	
	ストッパーネジ 平	-

曲尺  
直尺  
アルミ製  
樹脂製  
プラスチック製  
ステンレス  
コンベックス  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
墨つけ  
丸ノコ  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計  
湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット