


デジタル砂時計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70318	デジタル砂時計	2,000 (2,100)	SP	130×37×40	72g	4	4 960910 703186



70318
デジタル砂時計

ひっくり返すと時計とタイマーの機能が切り換わります。

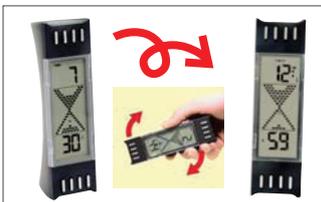

特長

- 落ちる砂をデジタルで演出する砂時計タイプのタイマーです。

用途


- 時計、タイマー、アラームとして。

仕様

時 計	12・24時間表示切替可能 月平均誤差 ±60秒
タイマー	1～99分(設定1分毎)
アラーム	時、分設定可能
バックライト	青色LED
電 源	アルカリ電池 LR44 2個 (モニター用電池付)
材 質	本体:ABS樹脂

砂時計 メタリック

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70304	3分計	1,400 (1,470)	SP	93×35×24	141g	5	4 960910 703049

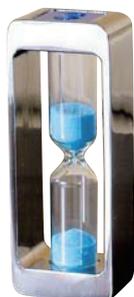

70304
3分計

特長

- クールなたたずまいでインテリアに調和します。
- 心地よく落ちる砂に時の流れを感じます。
- 耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも。

用途

- 様々な時間管理の目安に。
- お部屋のインテリア、アクセサリとして。

仕様

精度	±20秒以内
材質	本体:亜鉛合金ダイカスト ガラス 砂:ガラス

砂時計

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
70550	1分計	500 (525)	SP	φ45×88	33g	4	4 960910 705500
70551	3分計	600 (630)	SP	φ50×100	43g	5	4 960910 705517
70552	5分計	700 (735)	SP	φ55×112	53g	4	4 960910 705524

70550
1分計



70551
3分計



70552
5分計



特長

- 1分計・3分計・5分計の中から用途に合わせてお選び頂けます。
- お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。

用途

- 歯磨き・カップ麺・電話の通話時間・トレーニングなど、様々な時間管理に。

仕様

	1分計	3分計	5分計
精度	±10秒以内	±30秒以内	±50秒以内
材質	本体:木・ガラス 砂:ガラス		

キッチンタイマー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73025	A	1,000 (1,050)	SP	92×64×17	69g	5	4 960910 730250

73025
A



ペーパー
クリップ
使用例



特長

- 防水構造ですから濡れても安心です。
- ペーパークリップ内蔵です。
- 時間になるとアラームランプが光ります。

用途

- 様々な時間管理に。

仕様

電 源	リチウム電池 CR2032 1個 (モニター用電池付)
材 質	本体:ABS樹脂
防水構造	保護等級 IP X2

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スチール製・
フロトラライ

ステンレス
マシナリー

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準出シール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・温度計・
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット