

### ■ピックアップマグネット アンテナ式

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72290	H-2	700 (735)	SP	異方性	10N 1kgf	133×11×14	28g	10	4 960910 722903
72291	H-3	750 (788)	SP		15N 1.5kgf	134×13×13	29g	4	4 960910 722910
72456	H-4 ライト付	1,500(1,575)	SP		20N 2kgf	186×18×18	88g	5	4 960910 724563



#### 特長

- 異方性の強力なマグネットを使用しています。
- 手の届かない場所のネジ等を拾ったり、鉄・非鉄金属の選別やドリルタップの鉄粉除去にも便利です。
- アンテナは伸縮自在でクリップ付なので、携帯・保管・使用に便利です。
- マグネット部の向きを自在に変えられます。(H-3)
- 高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。(H-4)
- 丈夫なステンレス製アンテナを採用しました。(H-4)
- 握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しました。(H-4)


#### 仕様

	H-2	H-3	H-4
材質	本体: 真ちゅう	本体: ステンレス、 ゴム、真ちゅう	本体: ステンレス、 ゴム、真ちゅう
アンテナ全長	645mm	540mm	660mm
電源	-	-	アルカリ電池 LR44 3個 (モニター用電池付)

### ■ピックアップマグネット フレキシブル式

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73511	H-5 ライト付	1,800(1,890)	SP	異方性	20N 2kgf	607×20×20	227g	5	4 960910 735118
73516	H-6 ライト 点検鏡付	3,000(3,150)	SP		10N 1kgf	560×18×18	150g	4	4 960910 735163

マグネットで吸着するから着脱カンタン

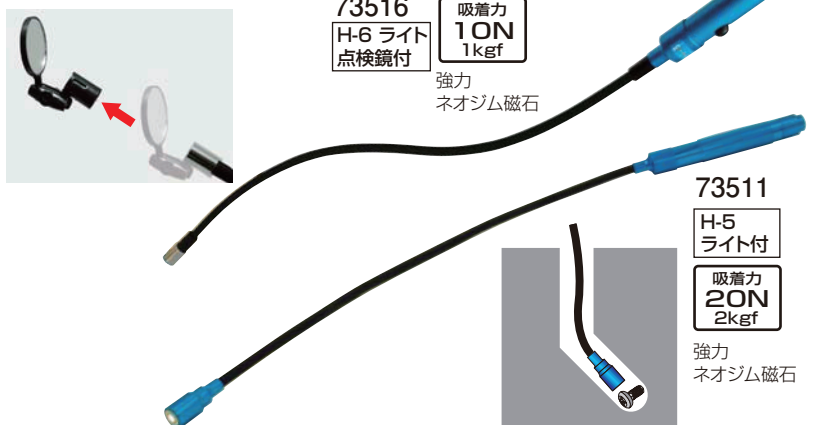

#### 特長

- 狭い所、入組んでいる場所、暗い所でも使用出来ます。
- 使いやすい手元スイッチでON・OFFがこまめにできて電池が長持ちします。
- 強力ネオジム磁石を採用しました。
- 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
- 高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。
- 点検鏡として使えます。付属の点検鏡を装着、入り組んでいる場所でも確認することができます。(H-6)

#### 仕様

	H-5	H-6
材質	グリップ: アルミ フレキシブルチューブ: 鉄 マグネット: ネオジム磁石	グリップ: アルミ フレキシブルチューブ: 鉄 点検鏡部: ガラス、ABS樹脂、シリコン樹脂 マグネット: ネオジム磁石
吸着力	20N(2kgf)	先端 10N(1kgf)・ 底面 20N(2kgf)
電源	単3アルカリ乾電池 2本 (モニター用電池付)	アルカリ電池 LR44 3個 (モニター用電池付)
光度	27,000mcd	

### ■マグネットハンガー 工具用

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	耐荷重	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72008	38cm	1,680(1,764)	SP	異方性	1.3kg	49×380×14	306g	5	4 960910 720084

72008 38cm


耐荷重 1.3kg



#### 特長


- 必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
- 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。

#### 用途

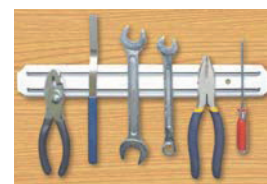

### ■溶接マグネット

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	配向	吸着力	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72293	S	1,500(1,575)	SP	異方性	80N 8kgf	120×82×15	293g	5	4 960910 722934
72294	M	1,900(1,995)	SP		200N	156×100×17	598g	4	4 960910 722941
72295	L	2,600(2,730)	SP		20kgf	190×122×25	1,202g	3	4 960910 722958

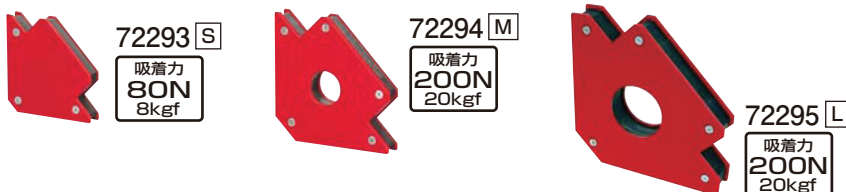

#### 特長

- 45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
- (90°、45°の角度出しは目安としてご使用ください。精度が必要な場合は微調整してください。)

#### 用途

- 溶接作業の仮止めに。

#### 仕様

材質	本体: 鉄、ABS樹脂
----	-------------

曲尺  
直尺  
アルミ製直尺  
樹脂製直尺  
スチール製直尺  
ステンレス製直尺  
コンベックス  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
基礎出レベル  
丸ノコ  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計  
湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット