

# 1. 曲尺

JIS JIS認証品 併用目盛 併用目盛 赤数字入 マグネット付 十二支付  
 包装形態: 箱入 袋入 Vビニールケース パッケージなし

## 曲尺 小型

品番	表	角部	裏	竿部断面
12130				
12017				
12325				
12114				
12435 12416				
12476				
12101				
12102				
12103				
12104				

角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛 吉凶: 吉凶目目盛 ホソ: ホソ穴測定目盛


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
12130	溝付 ステン 30×15cm 表裏同目	1,000 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	330×15×1.1 (165)	57g	4	4 960910 121300
12017	溝付 ステン 30×15cm 裏面角目	1,000 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.1 (165)	57g	4	4 960910 120174
12325	平 ステン 30×15cm 表裏同目	550 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	330×15×1.1 (163)	60g	4	4 960910 123250
12114	平 ステン 30×15cm 裏面角目	550 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.1 (163)	60g	4	4 960910 121140
12435	サンデーカーベンター 黒色 30×15cm 表裏同目 白目盛	350 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	330×15×1.3 (163)	67g	4	4 960910 124356
12416	サンデーカーベンター 黒色 30×15cm 裏面角目 白目盛	350 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.3 (163)	67g	4	4 960910 124165
12476	ホワイトサンデー 白色 30×15cm 裏面角目 黒目盛	350 (税別)		同厚	30cm	5mm ピッチ 30cm	15cm	5mm ピッチ 15cm	30cm	角目	15cm	丸目	330×15×1.3 (163)	67g	4	4 960910 124769
12101	三寸法師 ステン 10×5cm 表裏同目	650 (税別)		同厚	10cm	—	5cm	—	10cm	1cm ピッチ 10cm	5cm	1cm ピッチ 5cm	105×10×1.2 (55)	14g	4	4 960910 121010
12102	三寸法師 ステン 3×1.5寸 表裏同目	650 (税別)		同厚	3寸	—	1.5寸	—	3寸	—	1.5寸	—	105×10×1.2 (55)	14g	4	4 960910 121027
12103	五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目	800 (税別)		同厚	15cm	1cm ピッチ 15cm	7.5cm	1cm ピッチ 7cm	15cm	1cm ピッチ 15cm	7.5cm	1cm ピッチ 7cm	160×10×1.2 (80)	20g	4	4 960910 121034
12104	五寸法師 ステン 5×2.5寸 表裏同目	800 (税別)		同厚	5寸	—	2.5寸	—	5寸	—	2.5寸	—	160×10×1.2 (80)	20g	4	4 960910 121041



### 仕様

	溝付・平・三寸法師・五寸法師	サンデーカーベンター・ホワイトサンデー
直角度	100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差	±0.2mm	±0.3mm
材質	ステンレス	鉄

## その他

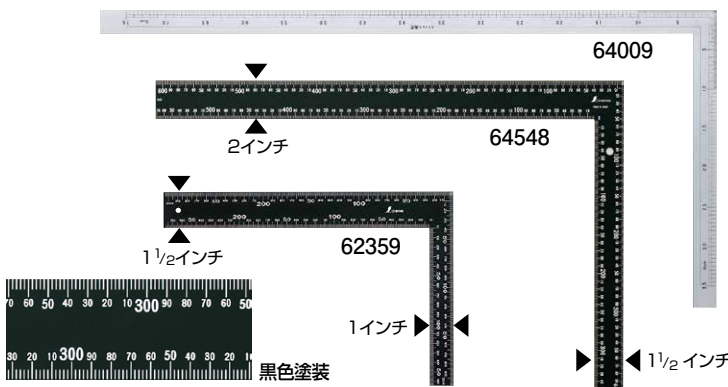

- 用途**
- 洋裁尺は洋裁時の寸法取りに使用します。
  - ラフタースコヤ・フラットスコヤは長枝・短枝の巾がインチ寸法なので2×4建築に便利です。

仕様	洋裁尺			ラフタースコヤ	フラットスコヤ
	目盛	表面 cm目盛	裏面 洋裁目盛	表裏同目 2mmピッチ	表裏同目 1mmピッチ
材質	ステンレス			鉄	

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
64009	洋裁尺 シルバー 75×35cm	15,000 (税別)		同厚	75cm	—	35cm	—	洋裁	—	洋裁	—	785×30×1.5 (380)	396g	5	4 960910 640092
64548	ラフタースコヤ 黒色 60×40cm 白目盛	2,200 (税別)		同厚	60cm	57cm	40cm	35cm	60cm	57cm	40cm	35cm	610×51×2.3 (407)	806g	4	4 960910 645486
62359	フラットスコヤ 黒色 30×20cm 白目盛	850 (税別)		同厚	30cm	27cm	20cm	16cm	30cm	27cm	20cm	16cm	305×38×1.2 (204)	150g	4	4 960910 623590