

9. はかり

電池付 包装形態: **SP** スリーパック **箱** 箱入 **VH** ビニールケース+ヘッダー **C** クリアパッケージ


手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

特長

- 目盛板が平面で見やすくなっています。
- つまみやすい0点調整ネジを採用しました。




- 平面なので目盛と指標がピタッと合います。

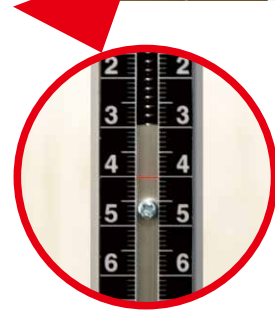

用途

- 宅配便・農作物・水産物など様々な計量に。

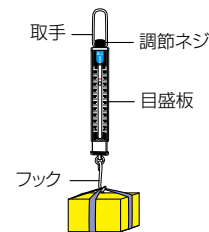

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	最小目盛	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74451	500g	2,400 (税別)	VH	5g	290×30×25	126g	5	4 960910 744516
74452	1kg	2,400 (税別)	VH	10g				4 960910 744523
74453	2kg	2,400 (税別)	VH	20g				4 960910 744530
74459	5kg	2,400 (税別)	VH	50g				4 960910 744592
74493	8kg	2,400 (税別)	VH	100g				4 960910 744936
74460	10kg	2,400 (税別)	VH	100g	136g	4 960910 744608	4 960910 744998	
74499	15kg	4,000 (税別)	VH	200g	142g	4 960910 744998	4 960910 744615	
74461	20kg	6,000 (税別)	VH	200g	410×45×35	593g	3	4 960910 744615
74487	30kg	7,500 (税別)	VH	500g				4 960910 744875
74488	50kg	13,500 (税別)	VH	500g				4 960910 744882

仕様 **取引証明以外用** ●種類: ばね式指示はかり

品番	74451	74452	74453	74459	74493	74460	74499	74461	74487	74488
ひょう量	500g	1kg	2kg	5kg	8kg	10kg	15kg	20kg	30kg	50kg
目量	5g	10g	20g	50g	100g		200g		500g	
目盛の数	96		95	96	80	96	75	98	60	96
使用公差	ひょう量の1/2以下	±5g	±10g	±20g	±50g	±100g		±200g		±500g
	ひょう量の1/2を超える	±10g	±20g	±40g	±100g	±200g		±400g		±1,000g
材質	本体・目盛板: アルミ 取手・フック: 鉄 調節ネジ・目盛板端部: ABS樹脂						本体・目盛板: アルミ 取手・フック: 鉄 調節ネジ・目盛板端部: 亜鉛ダイカスト			

曲尺
マシンスケール
アルミ製直尺
樹脂製直尺
スマート型プロトラシヤ
メジャー
コンベックス巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
墨つけ
ガイド定規
丸ノコ
建築用工具
工場用工具
温度計
湿度計
環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット