


シルバーとステンとの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステン表面は材料そのものですが、シルバー表面は艶消し加工を施しており、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

曲尺 角厚 シルバー

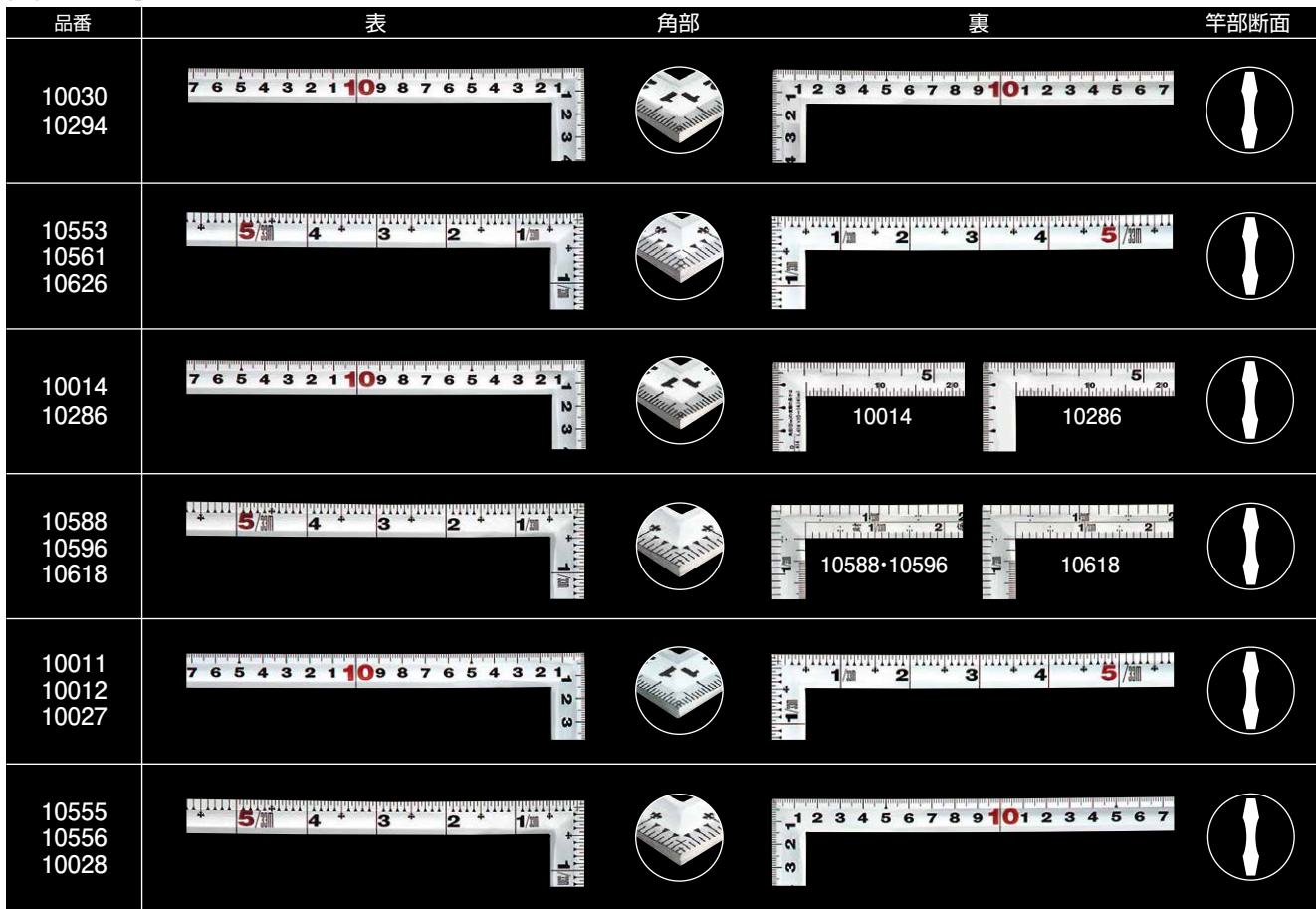

角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛 吉凶: 吉凶尺目盛 ホソ: ホソ穴測定目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長さ×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10030	50cm 表裏同日	JIS 3,500 (税別)		角厚	50cm	-	25cm	-	50cm	-	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 100305
10294	30cm 表裏同日	JIS 3,200 (税別)		角厚	30cm	-	15cm	-	30cm	-	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	4	4 960910 102941
10553	1尺5寸 表裏同日	3,500 (税別)		角厚	尺5	-	7.5寸	-	尺5	-	7.5寸	-	485×15×1.4 (242.5)	86g	4	4 960910 105539
10561	1尺6寸 表裏同日	3,500 (税別)		角厚	尺6	-	8寸	-	尺6	-	8寸	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 105614
10626	1尺 表裏同日	3,200 (税別)		角厚	1尺	-	5寸	-	1尺	-	5寸	-	320×15×1.4 (160)	60g	4	4 960910 106260
10014	50cm 裏面角目 日本一	JIS 3,500 (税別)		角厚	50cm	-	25cm	-	角目	丸目	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 100145
10286	30cm 裏面角目	JIS 3,200 (税別)		角厚	30cm	-	15cm	-	角目	丸目	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	4	4 960910 102866
10588	1尺5寸 裏面角目 鶴亀	3,500 (税別)		角厚	尺5	-	7.5寸	-	角目	吉凶 赤ソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	4	4 960910 105881
10596	1尺6寸 裏面角目 鶴亀	3,500 (税別)		角厚	尺6	-	8寸	-	角目	吉凶 赤ソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 105966
10618	1尺 裏面角目	3,200 (税別)		角厚	1尺	-	5寸	-	角目	1尺	5寸	丸目	323×15×1.4 (161.5)	60g	4	4 960910 106185
10011	50cm / 1尺5寸 併用目盛 日本一	3,500 (税別)		角厚	50cm	-	25cm	-	尺5	-	7.5寸	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 100114
10012	50cm / 1尺6寸 併用目盛 日本一	3,500 (税別)		角厚	50cm	-	25cm	-	尺6	-	8寸	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 100121
10027	30cm / 1尺 併用目盛	3,200 (税別)		角厚	30cm	-	15cm	-	1尺	-	5寸	-	320×15×1.4 (160)	60g	4	4 960910 100275
10555	1尺5寸 / 50cm 併用目盛 鶴亀	3,500 (税別)		角厚	尺5	-	7.5寸	-	50cm	-	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 105553
10556	1尺6寸 / 50cm 併用目盛 鶴亀	3,500 (税別)		角厚	尺6	-	8寸	-	50cm	-	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	4	4 960910 105560
10028	1尺 / 30cm 併用目盛	3,200 (税別)		角厚	1尺	-	5寸	-	30cm	-	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	4	4 960910 100282

特長

- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。
- 併用目盛はメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。



仕様
目盛部分のみ
シルバー加工

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺

直尺・
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型・
フロトラクター

ノギス・
マシラクター

コペンクス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準出シットル

丸ソコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計湿度計・
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

10