


曲尺 角薄 シルバー 柔

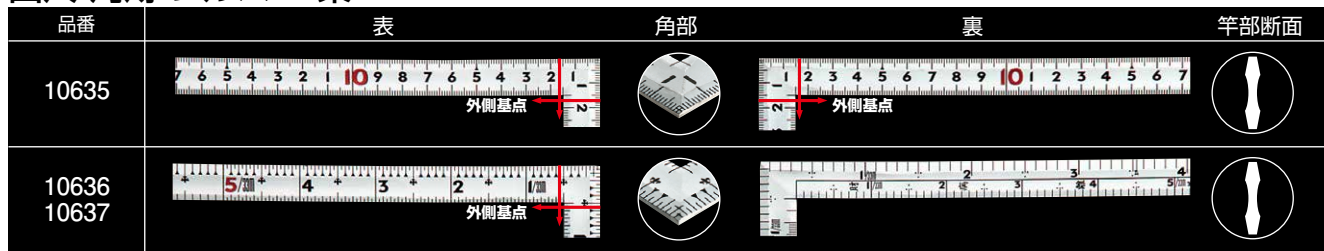


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10635	50cm 表裏同目	JIS 3,800 (税別)		角薄	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホソ	25cm	20cm	520×15×1.0 (260)	76g	10	4 960910 106352
10636	1尺5寸 裏面角目	3,800 (税別)		角薄	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.0 (242.5)	72g	10	4 960910 106369
10637	1尺6寸 裏面角目	3,800 (税別)		角薄	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.0 (260)	76g	10	4 960910 106376

特長 ● 竿が薄くやわらかく、手に馴染みやすい曲尺です。
 ● 表面には外側基点の内目盛が付いています。



仕様	
直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺 角厚 ステン

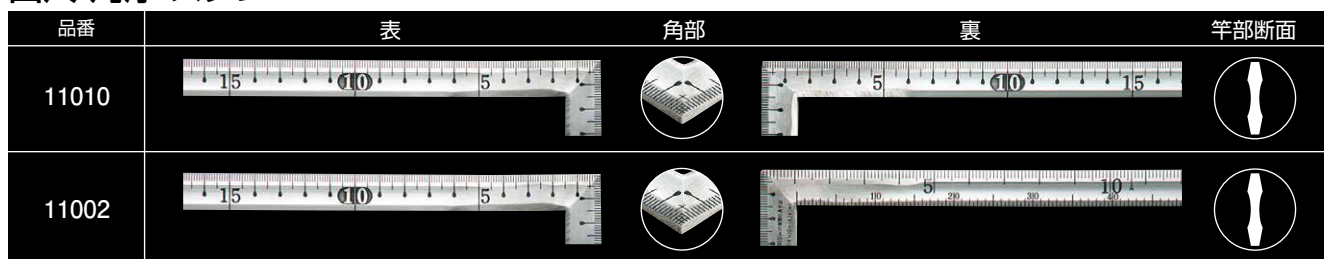


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
11010	50cm 表裏同目	JIS 3,200 (税別)		角厚	50cm	—	25cm	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 110106
11002	50cm 裏面角目	JIS 3,200 (税別)		角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目 ホソ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 110021

特長 ● ステンレスの光沢を活かした曲尺です。

仕様	
直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺 角厚 ステン 蛍光

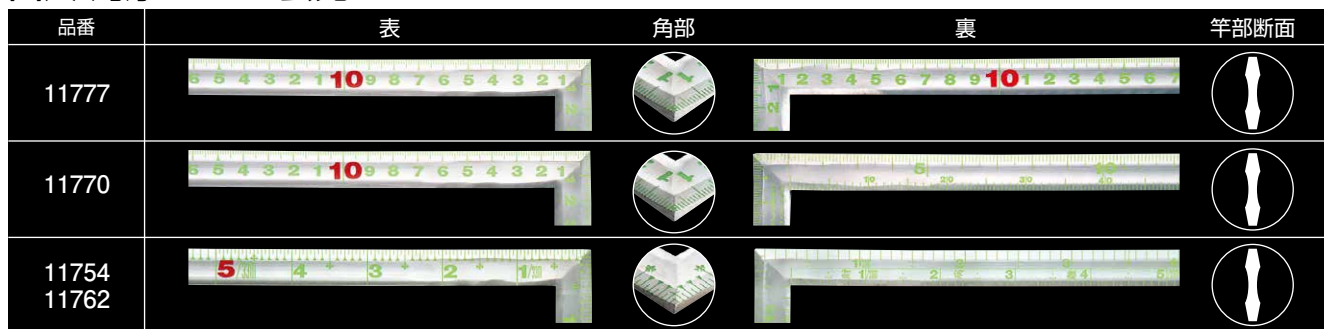

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
11777	50cm 表裏同目	JIS 5,000 (税別)		角厚	50cm	—	25cm	—	50cm	—	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 117778
11770	50cm 裏面角目	JIS 5,000 (税別)		角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目 ホソ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 117709
11754	1尺5寸 裏面角目	5,000 (税別)		角厚	R5	—	7.5寸	—	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 117549
11762	1尺6寸 裏面角目	5,000 (税別)		角厚	R6	—	8寸	—	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 117624

特長 ● 暗がりでも目盛が読み取りやすくなっています。

仕様	
直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺
直尺・マシンスケール
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
フロアタプ
マシンスケール
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー機器
墨付け・基準出しレベル
ガイド定規
丸ソコ
建築用工具
工場用工具
温度計・湿度計・環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット