

曲尺 巻金 シルバー

品番	表	角部	裏	竿部断面
10634				長枝 短枝
10545				
10510				
10529				
10511				

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛										
10634	30cm 表裏同目	JIS 赤 十二 4,500 (税別)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	30cm	-	15cm	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 106345
10545	1尺 表裏同目	赤 十二 4,500 (税別)	V	同厚	1尺	-	5寸	-	1尺	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105454
10510	30cm 裏面角目	JIS 赤 十二 4,500 (税別)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	角目	丸目	15cm	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105102
10529	1尺 裏面角目	赤 十二 4,500 (税別)	V	同厚	1尺	-	5寸	-	角目	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105294
10511	30cm/1尺 併用目盛	cm/R 赤 十二 4,500 (税別)	V	同厚	30cm	-	15cm	-	1尺	-	5寸	-	320×15×2.6 (160)	116g	10	4 960910 105119

特長

- 通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。
- 小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
- 直角を調べる定規としても重宝し、建具職向けです。




目盛部分のみ
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

洋裁尺・ラフタースコヤ・フラットスコヤ

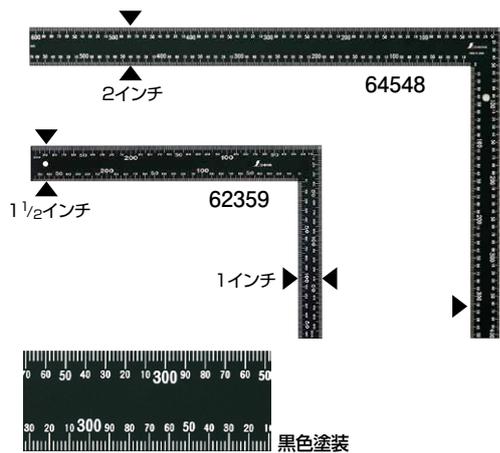

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	角部形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛										
64009	洋裁尺 シルバー 75×35cm	15,000 (税別)	袋	同厚	75cm	-	35cm	-	洋裁	-	洋裁	-	785×30×1.5 (380)	396g	5	4 960910 640092
64548	ラフタースコヤ 黒色 60×40cm 白目盛	2,200 (税別)	袋	同厚	60cm	57cm	40cm	35cm	60cm	57cm	40cm	35cm	610×51×2.3 (407)	806g	5	4 960910 645486
62359	フラットスコヤ 黒色 30×20cm 白目盛	850 (税別)	V	同厚	30cm	27cm	20cm	16cm	30cm	27cm	20cm	16cm	305×38×1.2 (204)	150g	10	4 960910 623590

用途

- 洋裁尺は洋裁時の寸法取りに使用します。
- ラフタースコヤ・フラットスコヤは長枝・短枝の巾がインチ寸法なので2×4建築に便利です。

仕様

目盛	洋裁尺	ラフタースコヤ	フラットスコヤ
表目盛	表面 cm目盛	表裏同目	表裏同目
裏目盛	裏面 洋裁目盛	2mmピッチ	1mmピッチ
材質	ステンレス	鉄	