


材木尺 ステン 表2mm・裏1mm目盛

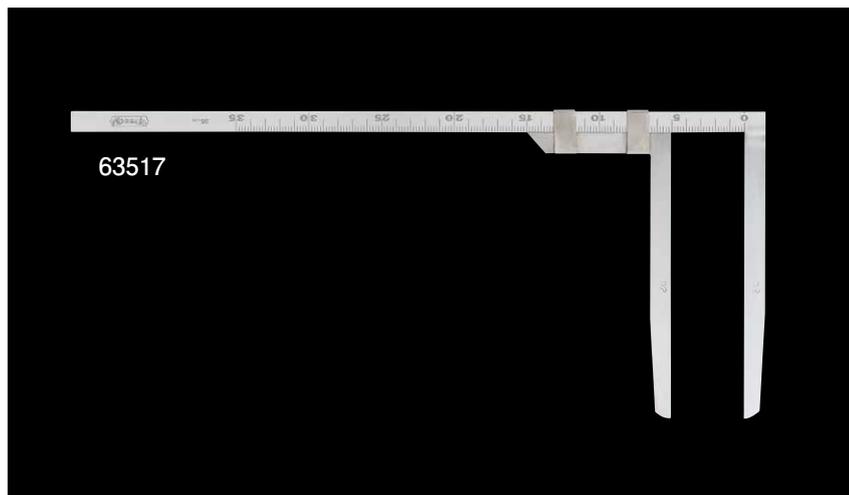


製品コード (品番)	品 名	はさみの長さ (mm)	標準小売価格	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
63509	30cm	160	14,400 (税別)		420×15×3.0	278g	4	4 960910 635098
63517	35cm	200	16,200 (税別)		480×15×3.0	326g	4	4 960910 635173
63525	45cm	260	19,800 (税別)		590×15×3.0	416g	4	4 960910 635258
63533	50cm	280	23,400 (税別)		680×17×3.0	548g	4	4 960910 635333
63541	60cm	330	27,000 (税別)		770×17×3.0	597g	4	4 960910 635418
63568	75cm	430	34,200 (税別)		960×18.5×4.0	1,127g	4	4 960910 635685
63576	80cm	430	39,600 (税別)		1,000×18.5×4.0	1,135g	4	4 960910 635760
63584	90cm	580	45,000 (税別)		1,100×20×4.0	1,445g	4	4 960910 635845
63592	1m	580	48,600 (税別)		1,200×20×4.0	1,575g	4	4 960910 635920

用途

- 材木の直径測定に。
- スイカなどの出荷時のサイズ測定に。

仕様

目 盛	表面:2mmピッチ 裏面:1mmピッチ
材 質	ステンレス

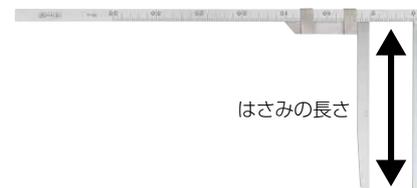

L型万能定規



材料に当てるだけで
直角が出る便利なヘリ付。


製品コード (品番)	品 名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77885	60cm 併用目盛	18,000 (税別)		630(330)×30×4 (H)330×25×3	1,000g	2	4 960910 778856

特長

- ヘリ付で材料に突き当たる事ができ、切断する際のプレを防ぎます。
- オールステンレスで重量感があり、頑強です。
- 長枝内側に尺相当目盛が入っています。

用途

- 丸ノコガイドとして。

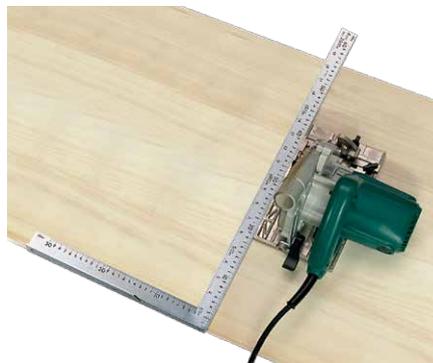

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.5mm
材 質	ステンレス

曲尺

直尺・
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型・
フロトラシュー

ノギス・
マシンスケール

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！
光学機器

墨つけ・
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用
工具

工場用
工具

温度計
湿度計・
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

22