


Tスライド II

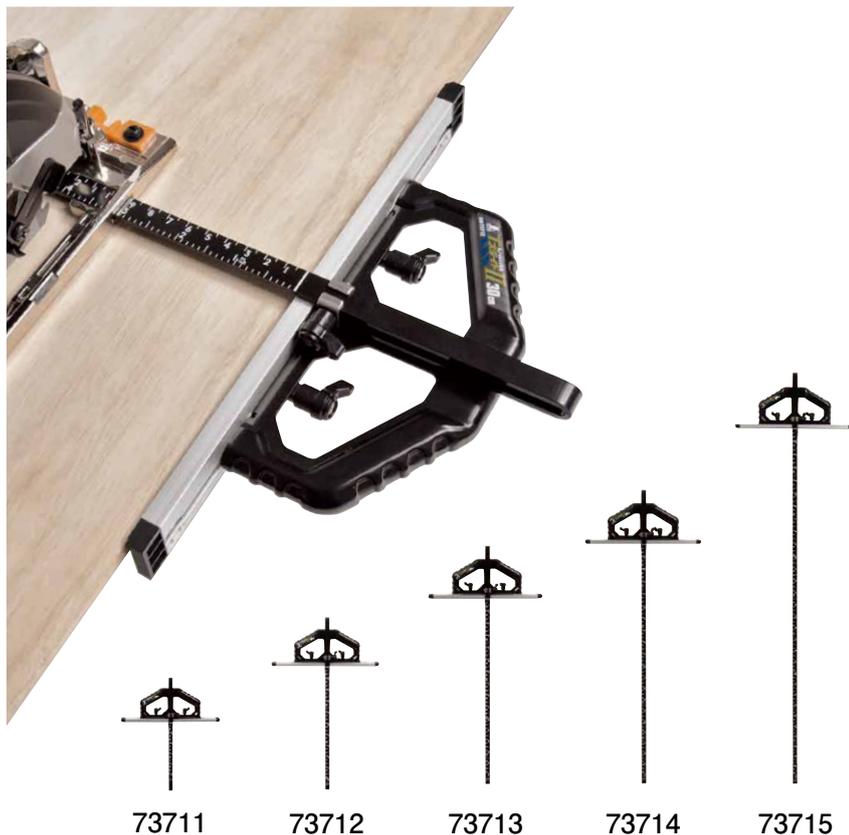

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73711	15cm 併用目盛 突き当て可動式	3,100 (税別)	台	327×275×30	368g	4	4 960910 737112
73712	30cm 併用目盛 突き当て可動式	3,200 (税別)	台	462×275×30	405g	4	4 960910 737129
73713	45cm 併用目盛 突き当て可動式	3,300 (税別)	台	612×275×30	448g	4	4 960910 737136
73714	60cm 併用目盛 突き当て可動式	3,400 (税別)	台	762×275×30	490g	4	4 960910 737143
73715	90cm 併用目盛 突き当て可動式	3,600 (税別)	台	1,062×275×30	575g	4	4 960910 737150

特長

- 脱落しないプレ防止金具を採用しました。



左右へのプレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

- 締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。




- 突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。



仕様

材質	本体：鉄 突き当て：アルミ 成型品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
----	---

Tスライド

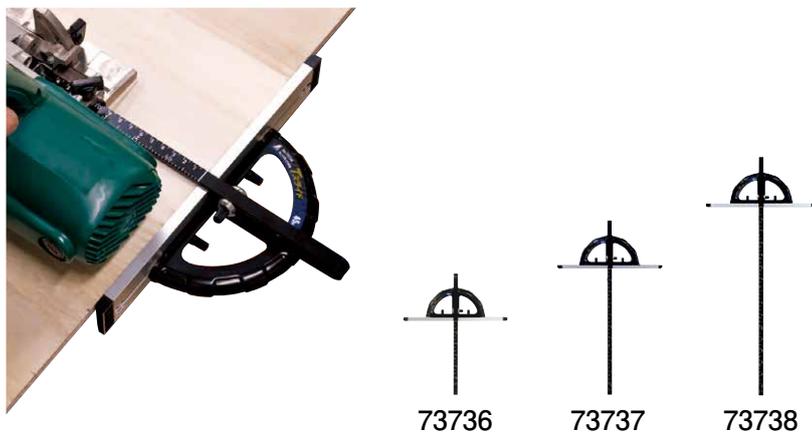

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73736	15cm 併用目盛 突き当て可動式	2,900 (税別)	台	325×275×39	375g	4	4 960910 737365
73737	30cm 併用目盛 突き当て可動式	3,000 (税別)	台	468×275×39	425g	4	4 960910 737372
73738	45cm 併用目盛 突き当て可動式	3,100 (税別)	台	618×275×39	465g	4	4 960910 737389
73739	60cm 併用目盛 突き当て可動式	3,200 (税別)	台	768×275×39	510g	4	4 960910 737396

特長

- プレを抑えるプレ防止金具を採用しました。
- スムーズに滑る超高分子量ポリエチレンシートを採用しました。
- 突き当て部が自由に可動します。
- 頑強な3D構造ボディです。

仕様

材質	本体：鉄 突き当て：アルミ 成型品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
----	---

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤ上型・フロトラシュー

ノギス・マスローター

コンベックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！光学機器

墨つけ・基礎出しレベル

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット