

# 15. 工場用工具

プロが認めるファクトリーツール。




Work Together

電池付

包装形態: SP スリーブパック 台紙のみ 箱 箱入 C クリアパッケージ

## ケガキ針

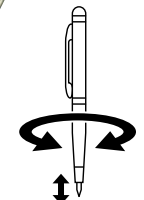

本体を回すことにより、針を収納できます。

| 製品コード (品番) | 品名      | 標準小売価格     | 包装形態 | 本体サイズ (mm)  | 製品質量 | 入数 | JANコード          |
|------------|---------|------------|------|-------------|------|----|-----------------|
| 78638      | A 六角型   | 1,150 (税別) | SP   | 155×6×6     | 36g  | 4  | 4 960910 786387 |
| 78646      | B KW型   | 1,500 (税別) | SP   | 217×24×7    | 38g  | 4  | 4 960910 786462 |
| 78654      | C ペンシル型 | 1,300 (税別) | SP   | 140×11×8    | 12g  | 10 | 4 960910 786547 |
| 74444      | D       | 600 (税別)   | SP   | 128×10×10   | 31g  | 4  | 4 960910 744448 |
| 74445      | E ペン型   | 1,050 (税別) | SP   | 131×9.5×7.5 | 11g  | 4  | 4 960910 744455 |

### 特長

- A・B・Cは超硬チップ付です。
- Dはコンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。
- C・Eは針が収納でき、持ち運びに便利です。
- C・D・Eは針を取り替えられます。

### 用途

- 鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。



### 仕様

|    | A        | B        | C    | D            | E       |
|----|----------|----------|------|--------------|---------|
| 材質 | 本体：鉄     | 本体：ABS樹脂 | 本体：鉄 | 本体：真ちゆう      | 本体：真ちゆう |
|    | 針先：超硬チップ |          |      | 針先：タングステンチール |         |

## 消耗品 替針 ケガキ針用

| 製品コード (品番) | 品名         | 標準小売価格     | 包装形態 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード          |
|------------|------------|------------|------|------------|------|----|-----------------|
| 78650      | 2本入 ケガキ針C用 | 1,050 (税別) | SP   | 40×2×2     | 1g   | 10 | 4 960910 786509 |
| 74468      | 1本入 ケガキ針D用 | 250 (税別)   | SP   | 64×3.5×3.5 | 4g   | 10 | 4 960910 744684 |
| 74469      | 1本入 ケガキ針E用 | 610 (税別)   | SP   | 118×5×5    | 2g   | 10 | 4 960910 744691 |

曲尺  
直尺  
マシン直尺  
アルミ製直尺  
樹脂製直尺  
竹製直尺  
スライド型  
プロトラクター  
マシナー  
コンベックス  
巻尺  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
光学機器  
墨つけ  
基準出レベル  
丸ソコ  
ガイド定規  
建築用工具  
工場用工具  
温度計  
湿度計  
環境測定器  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット