

デジタル数取器



73310

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73310	手持型	2,500 (税別)	SP	63×52×35	50g	6	4 960910 733107

特長

- 手に収まる握り感を形にしました。
- 大文字で見やすい仕様です。
- 9,999~99,999まで測定できます。
- 多彩な機能をボタンで切り替えて用途に合わせてお使い頂けます。



カウントダウン
ボタン

カウントアップ
ボタン

用途

- 入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

仕様

測定範囲	-9,999~99,999
材質	本体：ABS樹脂、AS樹脂、シリコン ポリアセタール樹脂 ステンレス
電源	アルカリ電池 LR44 2個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オート/ワーオフ	30秒

※カウントが99,999を超えると「FULL」と表示されます。
カウントが-9,999を下回ると「-FULL」と表示されます。

数取器



75078



75086



75090



75089


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
75078	A 金属製 台付型	1,700 (税別)	SP	62×56×56	93g	5	4 960910 750784
75086	B 金属製 手持型	1,400 (税別)	SP	50×40×53	67g	5	4 960910 750869
75090	C プラスチック製 手持型 ブルー	1,100 (税別)	SP	50×41×54	34g	5	4 960910 750906
75089	C プラスチック製 手持型 イエロー	1,100 (税別)	SP	50×41×54	34g	5	4 960910 750890

特長

- ボタンを押すだけで数値のカウントができます。
- Aは台などにビスで取り付けて使用します。

用途

- 入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

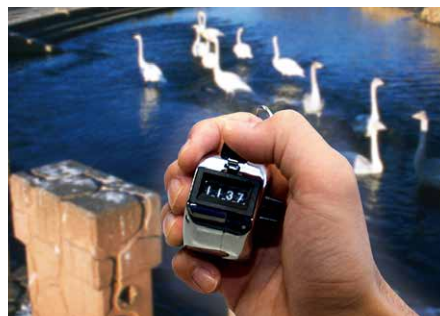

仕様

測定範囲	A-B	C
	0~9,999 (4桁)	
材質	本体：鉄 本体以外：樹脂ゴム	本体：ABS樹脂 本体以外：樹脂ゴム

曲尺

マシンスケール
直尺

アルミ製
直尺

樹脂製
竹製直尺

スヤミ型
フロトラクター

メソ
マシトラクター

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット