

砂時計 メタリック



70304

特長

- クールなたたすまいでインテリアに調和します。
- 心地よく落ちる砂に時の流れを感じます。
- 耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等にも最適です。

用途

- 様々な時間管理の目安に。
- お部屋のインテリア、アクセサリーに。

仕様

精 度	±20秒以内
材 質	本体：亜鉛合金ダイカスト ガラス 砂：ガラス

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
70304	3分計	1,400 (税別)	📦	93×35×24	141g	5	4 960910 703049

砂時計



70550

70551

70552

特長

- 1分計・3分計・5分計の中から用途に合わせてお選びいただけます。
- お部屋のインテリアとしてもお使いいただけます。

用途


- 歯磨き・カップ麺・電話の通話時間・トレーニングなど、様々な時間管理に。

仕様

	1分計	3分計	5分計
精 度	±10秒以内	±30秒以内	±50秒以内
材 質	本体：木・ガラス 砂：ガラス		

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
70550	1分計	600 (税別)	📦	φ45×88	33g	5	4 960910 705500
70551	3分計	700 (税別)	📦	φ50×100	43g	5	4 960910 705517
70552	5分計	800 (税別)	📦	φ55×112	53g	5	4 960910 705524

キッチンタイマー

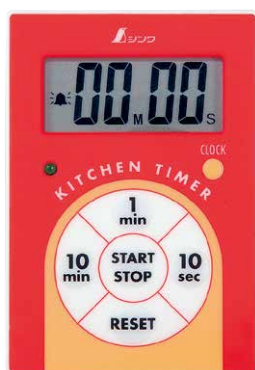

73025



ペーパー
クリップ
使用例

特長

- 防水構造ですから濡れても安心です。
- ペーパークリップ内蔵です。
- 時間になるとアラームランプが光ります。

用途

- 様々な時間管理に。

仕様

電 源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材 質	本体：ABS樹脂
防水構造	保護等級 IPX2

製品コード (品番)	品 名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品重量	入数	JANコード
73025	A	1,000 (税別)	📦	92×64×17	69g	5	4 960910 730250

曲尺

直尺
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製
竹製直尺

プラスチック製
フロトラシュー

ノギス
マシノギ

コンペックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ
基準出レベル

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット