


リーディング用 ライト付

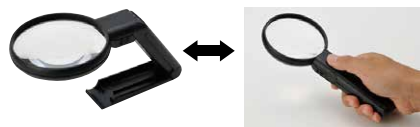

特長

- 明るく見やすいLEDライト付です。
- 手にフィットして持ちやすいグリップを採用しました。(A-6)
- 両手が使えるスタンド付です。(A-7)



用途

- 新聞や辞書等の細かい文字を見るときに。

仕様

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	レンズ径 (mm)	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75751	A-6 110mm 2倍&4倍 二重焦点 LEDライト付	2,200 (税別)	SP	110	2&4倍	240×117×24	118g	5	4 960910 757516
75755	A-7 90mm 2倍&4倍 二重焦点 スタンドライト付	2,400 (税別)	SP	90	2&4倍	220×97×21	163g	4	4 960910 757554

	A-6	A-7
材質	本体:ABS樹脂	
電源	単4アルカリ乾電池 2本	単3アルカリ乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

ライト付



特長

- ライト付なので暗い所でも明るく拡大します。



用途

- E・F…新聞・辞書等の細かい文字を見るときに。
- E-3…切手、宝石、時計内部等の観察に。

E-3

- 使用方法
ルーペ本体を拡大して見たい品物の上に直接置いて、レンズに目を近づけてご使用ください。
- 底部には目盛が付いているので、寸法が測れます。
- レンズ2枚使用
内レンズ:プラスチック
外レンズ:ガラス

仕様

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	レンズ径 (mm)	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75761	E 50mm 3倍	2,100 (税別)	SP	50	3倍	151×55×31	101g	5	4 960910 757615
75762	F 65mm 3倍	2,400 (税別)	SP	65		175×68×31	109g		4 960910 757622
75708	E-3 28mm 10倍	3,000 (税別)	SP	28	10倍	180×53×48	95g	4	4 960910 757080

	E	F	E-3
材質	本体:ABS樹脂		
電源	単3乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、 寿命が短い場合があります。)	単2乾電池 2本 (別売)	
使用電球	2.2V・0.25A	LED	

虫めがね



特長

- ポケットに入るサイズなので持ち運びに便利です。

用途

- 新聞や辞書等の細かい文字を見るときに。

仕様

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	レンズ径 (mm)	倍率	本体サイズ (mm)	製品 質量	入数	JANコード
75557	S-3 30mm 3倍	200 (税別)	袋	30	3倍	36×77×5	3g	10	4 960910 755574
75556	S-2 45mm 3.5倍	500 (税別)	袋	45	3.5倍	55×115×8	27g		4 960910 755567
75555	S-1 60mm 2倍	1,100 (税別)	袋	60	2倍	70×155×15	35g		4 960910 755550

	S-3	S-2	S-1
材質	本体:アクリル樹脂	本体:ポリエチレン樹脂	本体:ポリプロピレン樹脂

曲尺

直尺
マシンスケール

直尺
アルミ製

直尺
竹製直尺

直尺
スヤミ製
フロートマター

直尺
マブローター

直尺
コンベックス

直尺
巻尺

直尺
測量用品

直尺
はかり

直尺
レベル

直尺
ルーザー!
光学機器

直尺
墨付け
基準出しツール

直尺
ガイド定規

直尺
建築用
工具

直尺
工場用
工具

直尺
温度計
湿度計
環境測定器

直尺
アウトドア

直尺
ルーペ

直尺
製図用品

直尺
マグネット