

三角回転スケール



74980



74979



74940




74941

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	長さ×(断面) (mm)	製品質量	入数	JANコード
74980	15cm	1,600 (税別)	SP	185× (22.5×22.5×12)	61g	6	4 960910 749801
74979	15cm 尺相当目盛付	1,600 (税別)	SP				4 960910 749795
74940	30cm	2,300 (税別)	SP	335.5× (22.5×22.5×12)	115g	6	4 960910 749405
74941	30cm 尺相当目盛付	2,300 (税別)	SP				4 960910 749412


特長

- 本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。本体を回転させる手間が要りません。

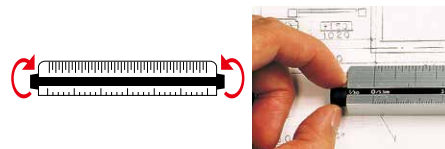

用途


- 地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに。

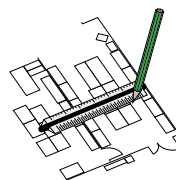


仕様

	15cm	15cm尺	30cm	30cm尺
長さの許容差	15cm: ±0.16mm		30cm: ±0.19mm	
縮尺度	上段	上段	上段	上段
	1/50・1/100	1/20・1/50	1/100・1/200	1/20・1/50
	1/200・1/250	1/100・1/200	1/250・1/500	1/100・1/200
	1/500	1/250		1/250
	下段	下段	下段	下段
	1/300	1/30	1/300・1/600	1/30
材質	本体:アルミ		つまみ:ゴム	

折りたたみ縮尺スケール 8面

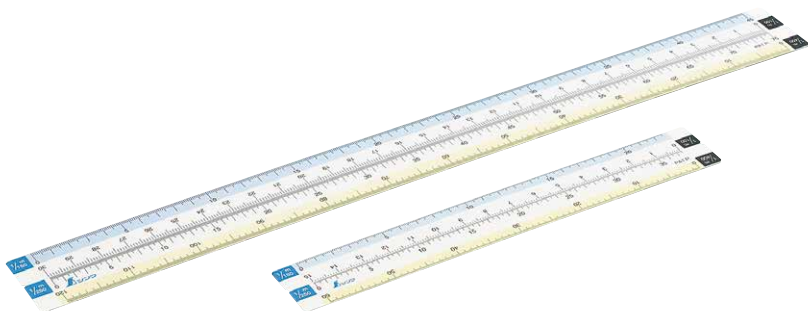

75746

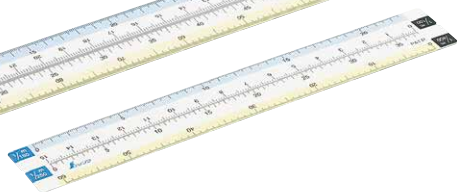

75745


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
75745	15cm	800 (税別)	袋	170×25×0.9	5g	10	4 960910 757455
75746	30cm	1,400 (税別)	袋	320×32×0.9	11g	10	4 960910 757462

特長

- ノートに挟んで携帯できます。
- ラミネート製法で目盛が消えません。

用途

- 地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成・読み取りなどに。

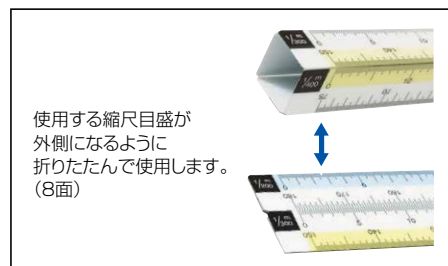

仕様

	15cm	30cm
長さの許容差	15cm: ±0.10mm	30cm: ±0.15mm
縮尺度	1/100・1/150・1/200・1/250 1/300・1/400・1/500・1/600	
材質	PET樹脂	


折りたたみ縮尺スケール 6面



74998

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74998	30cm 土地家屋調査士用	1,400 (税別)	袋	320×25×1.4	9.5g	10	4 960910 749986

- 使用する縮尺目盛が外側になるように折りたたんで使用します。(6面)

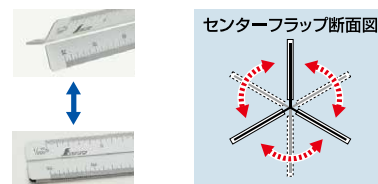

仕様

長さの許容差	±0.15mm
縮尺度	1/100・1/200・1/250 1/300・1/500・1/600
材質	PET樹脂

曲尺

直尺
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型
フロートマター

メッキ
マシンスケール

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨付け、
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用
工具

工場用
工具

温度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット