
 



## テンプレート [円]

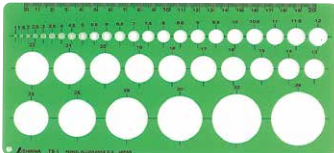


**66002**  
φ1~36mm




**66003**  
φ1~23mm

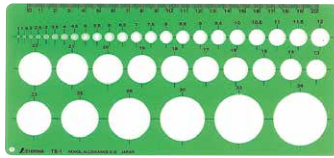

**66004**  
φ1~36mm

 


**66005**  
φ1~23mm

 


作業時におけるインクのじみを防ぐためエッジ付きで図面を汚さずに描くことができます。  
TA-1E、TA-4E

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	たて×よこ×厚さ (mm)	入数	JANコード
66002	TA-1E 円定規エッジ付(中)	1,320 (税別)		105×230×1.0	4	4 960910 660021
66003	TA-4E 円定規エッジ付(小)	990 (税別)		70×160×1.0	5	4 960910 660038
66004	TB-1 円定規(中)	880 (税別)		105×230×0.75	4	4 960910 660045
66005	TB-4 円定規(小)	880 (税別)		70×160×0.75	4	4 960910 660052


## テンプレート [英数字記号]



 
**66011** ミドル 2.5・3.5mm




**66012** ミドル 3.0・4.0mm



**66013** 3.0・4.0・5.0mm




**66014** 2.5・3.5・4.5mm




**66015** JIS B型直立体 3.15・4.5mm

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	たて×よこ×厚さ (mm)	入数	JANコード
66011	TE-1 英数字記号定規	720 (税別)		60×160×0.5	4	4 960910 660113
66012	TE-2 英数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660120
66013	TE-5 英数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660137
66014	TE-6 英数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660144
66015	TE-7 英数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660151


## テンプレート [数字記号]



 **66016**  
ミドル タテナガ  
2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm




**66017**  
ミドル JIS文字 J形斜体  
2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm




**66018**  
ミドル JIS文字 B形直立体 B形斜体 J形斜体  
3.0・4.0・3.15・4.5・6.3mm

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	たて×よこ×厚さ (mm)	入数	JANコード
66016	TE-9 数字記号定規	720 (税別)		60×160×0.5	4	4 960910 660168
66017	TE-10 数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660175
66018	TE-11 数字記号定規	720 (税別)			4	4 960910 660182

## テンプレート [楕円・円・コーナー]

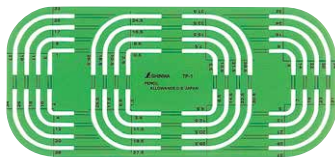

**66031**  
R0.5~38.0mm

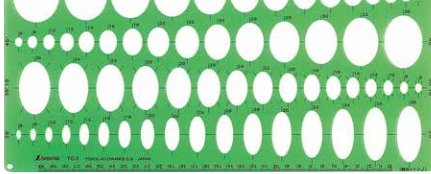

**66020**  
楕円 25°・36°16'・45°・60°

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	たて×よこ×厚さ (mm)	入数	JANコード
66020	TG-3 楕円定規	1,650 (税別)		150×300×0.75	5	4 960910 660205
66031	TP-1 コーナー定規	1,760 (税別)		105×230×0.75	4	4 960910 660311

**特長**

**用途**

- 曲げても折れにくいIR樹脂を採用し、耐久性に優れています。
- 目に優しい色で、長時間の作業も疲れません。
- コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
- リング穴で紛失防止に役立ちます。(一部、穴のないものもあります)

