




NAKANE ライブセンター

軽トルク防水タイプ FP SP/TP

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮

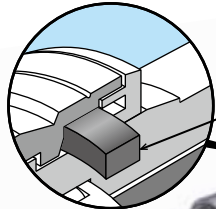

オイルシール
接触式




振れ精度：0.003mm(T.I.R.)*1

MT 1 2 3 4 5

SP/TPは
先端形状以外は同機能




CNC対応

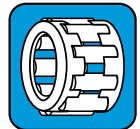


保持器付




超硬付ページで寸法参照
(写真：超硬付FPA型)

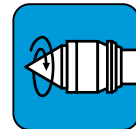


軽トルク

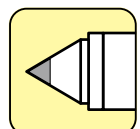

超硬付あり

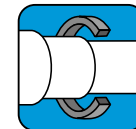

オイルシール

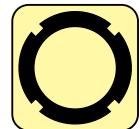

抜きナット付あり
(MT.1を除く)

特長

- 1) NAKANEの特徴であるコンパクト設計を継承(スタンダード型と同サイズ*2) オイルシール
- 2) 立ち上がりの速い機械に回転が追従
- 3) 先端形状をSPとTPの2種ラインナップし、最適なセンター選びを可能とした

*1 Total Indicator Readingの略。*2 No.3は外径サイズ2mm大きくなっています。

抜きナット付 LF/FP

抜きナットにて前方で簡単に脱着可能

LF型SP-N



FP型SP-N



LF型TP-N



FP型TP-N



同サイズ

LF型、FP型の同サイズ内にナットが収まります！

(FPAのナット付は特注になります)

BS型など他製品でもナット付きが特注できます

LF型、FP型 表記

LF 4 - SP - N		抜きナット	
型式	先端形状	N	ナット付
LF	SP		*4
FP	TP	無記号	
サイズ			
2	MT.2		
3	MT.3		
4	MT.4		
5	MT.5		

*4 引掛けスパナは、市販品をお求めください。
MT.2, MT.3は34/38用、MT.4は45/48用、MT.5は58/65用。

(※ MT.1のナット付きはありません)



MT.2 (FP2-SP-N)

MT.2のみナットの外径が
7mm大きくなっています