


LBS スーパーS KPNレベルバンド

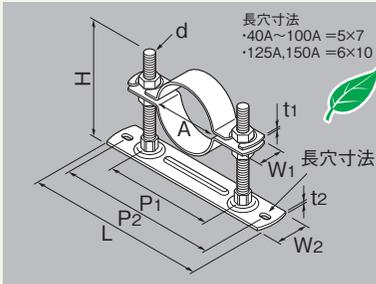

- 本製品は排水管用でレベル調節を可能とした床転がし配管の固定金具です。
- ●型番末尾は、スーパーSを採用しています。(P.184参照)
- 全ネジの取り外しが可能なため、幅広いレベル調節が可能です。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	LBS	Z-LBS	S-LBS

KPN用

型番	呼び径 A	適合 管径	H	t1			t2			W1	W2	P1	P2	L	d	入数	納期確認		
				U	Z	S	U	Z	S								U	Z	S
LBS40-100KPN ●	40	61	100	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	25	32	105	155	175	40	※	※	※	
LBS40-120KPN ●			120													※	※	※	
LBS40-150KPN ●			150													※	※	※	
LBS40-200KPN ●			200													※	※	※	
LBS50-100KPN ●	50	73	100	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	25	32	120	170	190	40	※	※	※	
LBS50-120KPN ●			120													※	※	※	
LBS50-150KPN ●			150													※	※	※	
LBS50-200KPN ●			200													※	※	※	
LBS65-100KPN ●	65	89	100	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	25	32	120	170	190	40	※	※	※	
LBS65-120KPN ●			120													※	※	※	
LBS65-150KPN ●			150													※	※	※	
LBS65-200KPN ●			200													※	※	※	
LBS75-100KPN ●	75	102	100	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	25	32	155	205	225	40	※	※	※	
LBS75-120KPN ●			120													※	※	※	
LBS75-150KPN ●			150													※	※	※	
LBS75-200KPN ●			200													※	※	※	
LBS100-100KPN ●	100	129	100	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.0	25	32	170	220	240	40	※	※	※	
LBS100-120KPN ●			120													※	※	※	
LBS100-150KPN ●			150													※	※	※	
LBS100-200KPN ●			200													※	※	※	
LBS125-180KPN ●	125	156	180	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	32	38	210	270	290	310	10	※	※	※
LBS150-180KPN ●	150	183	180														※	※	※

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

配管施工例

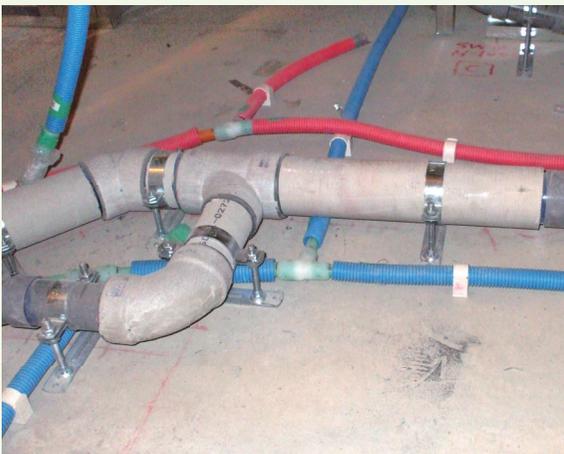

排水用配管



排水用配管

- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 空調露角蓋
- 吊下げ金具
- チェアラック
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- レベルバンド
- ローバンド
- 防振シリコン
- 消火設備
- ホットパイプ
- ボルトナット
- アンカー
- インター
- スリッパ
- バネ
- 規格標準